


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

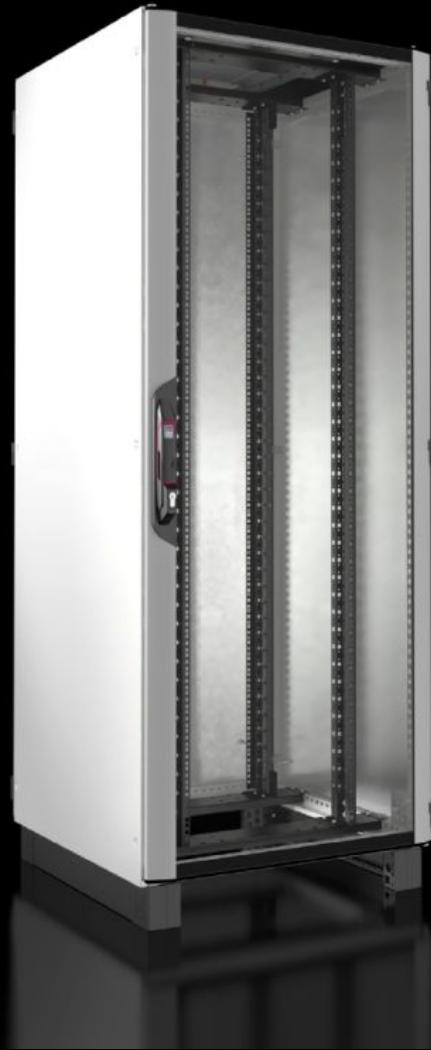

VX 5307.154

ネットワークラック/サーバーラック ク VX IT

State: 2026/06/21 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5307.154 - ネットワークラック/サーバーラック VX IT 透視ドア付き、セットアップ仕様、標準型 19インチ マウンティングレール

VX IT ネットワークラック / サーバーラック、密閉型、エンクロージャー用空調設備の使用に適しています。実用的な装備を含むセットアップ仕様。19インチ マウンティングレール付き標準仕様 19インチ内装。様々なサイズが用意されています。



Features

| | |
|----|---|
| 品番 | VX 5307.154 |
| 材質 | 鋼板製 アルミニウム プラスチック 透視ドア：単層安全ガラス、3 mm フロントドア：アルミ製、1.25 mm リアドア：鋼板製、1.5 mm |
| 表面 | エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り 内装：塗装処理 リアドアおよびトップパネル：浸漬下塗り、静電粉体塗装 フロントドア：アルミ製、アルマイト処理 / 塗装処理 |

Features

General colour

RAL 7035

塗装色

キャビネットフレーム、リアドアおよびトップパネル：RAL 7035
フロントドア：垂直プロファイル(フレーム)は銀色、水平プロファイル(フレーム)はRAL 9005
内装、ベース：RAL 9005
取っ手とヒンジ：RAL 9005

Features

| | |
|-----|--|
| 同梱品 | <p>VX エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き アルミニウム透視ドア、フロント、180°ヒンジ フロント&リアにロック：シリンダー錠および安全ロック 3524 E 用クイックハンドル 19インチマウンティングレール サイドパネル、1枚型、施錠可能 トップパネル、多分割型。両側に奥行き方向のケーブル引き込み口 付き、ファンプレートを取り付けることが可能 フロント グランドモジュール、ブラントリムとして取り付け VX ベースシステムベース、100 mm、通気型 ベース コーナーピースとサイドのトリムパネルはねじ留めされて います 前後用のベース トリムパネルおよびコーナーカバーと連結部カ バーは同梱されています 4 x レベル調整脚 M12 およびベースアダプター (付属品) トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレート を持ち上げるスペーサー (高さ 50 mm)、自然換気に使用します (同 梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。 12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品) 25 x トルクスねじ、導電性 (付属品) 4 x コンビレール、内側実装面および外側実装面用、エンクロー ジャーの奥行き方向に使用できます (同梱付属品) 10 x ケーブルガイドリング (金属製)、125 x 65 mm (同梱付属品) IPPCパレット ブラントリムとして、フロント グランドモジュールの取り付け、 奥行 175 mm 鋼板製リアドア、密閉型、両開き 2 枚ドア、180°ヒンジ付き</p> |
|-----|--|

| | |
|-----|---|
| 寸法： | 幅: 800 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 800 mm |
|-----|---|

| | |
|------------|------|
| 高さ単位(ユニット) | 42 U |
|------------|------|

| | |
|------------|------|
| 高さ単位(ユニット) | 42 U |
|------------|------|

Features

| | |
|---|--|
| 高さ、ベース含む | 2,100 mm |
| 19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側) | 150 mm / 130 mm |
| Instalation position in 19" area | フロントおよびリア |
| 取り付け面間隔 (出荷時の状態において) | 520 mm |
| 19インチ固定 | クロスビームに上下部をねじ留めします |
| 仕様 | セットアップ仕様 |
| 仕様 (トップパネル) | 多分割型。両側に奥行き方向のケーブル引き込み口付き、ファンプレートを取り付けることが可能 |
| リアドアの仕様 | 鋼板ドア、密閉型、両開き 2 枚ドア、180°ヒンジ付き |
| フロントドアの仕様 | アルミ製透視ドア、密閉型、1 枚型、180°ヒンジ付き |
| 仕様 (マウンティングレール) | VX IT 内の標準型 19インチ マウンティングレール |
| 仕様 (ボトム) | フロント グランドモジュール、ブラントリムとして取り付け |
| 19インチ機器取り付け面の仕様 | フロントおよびリア |
| マウンティングレールの位置 | 前後に 19インチ機器取り付け面付き |
| 耐荷重 | 8,000 N |
| UL 2416 による、エンクロージャごとの最大耐荷重 (静荷重) | 8,000 N |
| IKコード | IK08 |
| 注記： | 設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。 |
| 基材 | 鋼板製 |
| 1パック | 1 個 |

Features

| | |
|-------------------------|---|
| 純質量 | 144 kg |
| 総質量 | 158 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 389.3 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF クラス分けに関する注記 | カテゴリ-B: PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます |
| 関税率番号 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| 製品説明 | VX IT, 19" mounting angles, standard, front and rear, glazed door, WHD: 800 x 2100 x 800 mm, 42 U, pre-configured |

Approvals

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Certificates | Negative Certificate 表面 |
| Explanations | 製造者宣言書 CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 |
