 


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5316.185

## コンパートメントラック VX IT

State: 2026/06/06 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5316.185 - コンパートメントラック VX IT 4 分割型、 通気型

VX IT 通気型。ルーム空調用。耐荷重1500kgまで対応可能な奥行き可変式19インチ プロファイルレール付き19インチ内装。さまざまなサイズが用意されています。

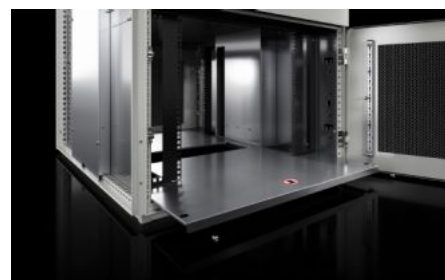

## Features

品番	VX 5316.185
製品説明	様々なアプリケーションを1つの兼用ハウジングに統合し、様々なユーザーグループやアクセス権限に対応するスマートなハウジングソリューション。機器類は、配線を含め、物理的に完全に分離された状態で設置できます。個別にカスタマイズが可能な4つのコンパートメントには、IT インフラストラクチャーを安全に収納することができます。
メリット	エンクロージャーの各コンパートメントの前後には、482.6 mm (19インチ) 機器取り付け面が取り付けられており、これらは個別に調整可能です 機器取り付け面間距離 (取り付け済み) 740 mm、変更可能 ドアヒンジ位置は右側から左側に変更可能 すべての面で連結可能 エアバッフルプレートは、19インチ マウントフレームに取り付けられています ドア開角度：最大 130°、連結時：最大 105°
仕様	コンパートメントごとの最大耐荷重 250 kg

# Features

材質	エンクロージャーフレーム：鋼板、1.5 mm トップパネル：鋼板製、1.5 mm グラウンドプレート：鋼板製、1.0 mm フロントおよびリアドア：鋼板製、1.5 mm プロファイル (マウンティング) レール：鋼板製、2.5 mm
General colour	RAL 7035
塗装色	ハウジングフレームおよびフラットパーツ：RAL 7035 19インチ 機器取り付け面、ヒンジおよびハンドルの塗料色：RAL 9005
同梱品	VX ITコンパートメントラック。4つの独立したコンパートメントを備えています 各コンパートメントの前後に 482.6 mm (19インチ) 機器取り付け面が取り付けられており、これは左右の仕切りパネルにねじ留めしてあります 中央で分割されたボトムプレート、ラック奥行方向全体にわたり組み付け済 4 x 鋼板製ドア、通気型、前後に 安全ロック 3524 E 付きシリンダー錠用クイックハンドル 等電位化機能付き、アースストラップを取り付けられるようになっています 各コンパートメントの前後に 482.6 mm (19インチ) 固定プロファイル 2本を設置 (設置位置は変更可能)、前部プロファイルの周囲にはエアパーティションを設置 キー8個
寸法：	幅: 800 mm 高さ: 2,200 mm 奥行: 1,200 mm
取り付け面間隔 (出荷時の状態において)	740 mm
Number front doors	4

# Features

Number back doors	4
19インチ固定	4 x 11 U 各コンパートメントの前後には、482.6 mm (19インチ) 機器取り付け面が取り付けられており、これらは個別に調整可能です
仕様	コンパートメントラック、4 x 11 U
仕様 (トップパネル)	トップパネル、1枚型、トップパネル中央部の両側にケーブルガイド付き
Design doors	ドア開角度、最大 130° ロッドロック (2点ロックシステム) 付き
リアドアの仕様	4分割型、通気型
フロントドアの仕様	4分割型、通気型
仕様 (マウンティングレール)	VX IT コンパートメントラック内の 19インチ マウンティングレール
仕様 (ボトム)	ボトムフレームには、引き出し可能な、2ピースタイプの、開口部の無いグラウンドプレートが取り付けられています
19インチ機器取り付け面の仕様	前後に 19インチ機器取り付け面付き 19インチ機器取り付け面、ユニバーサルマウンティングブラケット付き、前後に設置、取り付け位置を奥行き方向に変更可能、12.5 mm ピッチ、左右の仕切りパネルにねじ留めします、エアバッフルプレート付き 各コンパートメントの左右に、縦方向の 19インチ 1U 取り付け用カットアウトが備わっているエアバッフルプレート。内装機器や配線のための追加スペースとして利用できます。
マウンティングレールの位置	前後に 19インチ機器取り付け面付き
注記：	設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。
基材	鋼板製
1パック	1個

# Features

---

純質量	235 kg
総質量	250 kg
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
製品説明	VX IT コンパートメントラック、通気型、4コンパートメント、前後に19インチ機器取り付け面付き、4 x 11 U、幅x高さx奥行：800x2200x1200 mm、ハウジングフレームおよびフラットパーツ：RAL 7035、内装品：RAL 9005

# Approvals

---

Certificates	表面
Explanations	製造者宣言書 CE適合宣言書