

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PC 5366.350

## PC エンクロージャーシステム

State: 2026/04/05 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PC 5366.350 - PC エンクロージャーシステム

モニターやPC本体からキーボードに至るまでのすべてのPCコンポーネントを安全に収納します。優れた操作性とモダンなデザインを有します。湿気やほこり、温度変化や不正アクセスを完全にシャットアウトします。

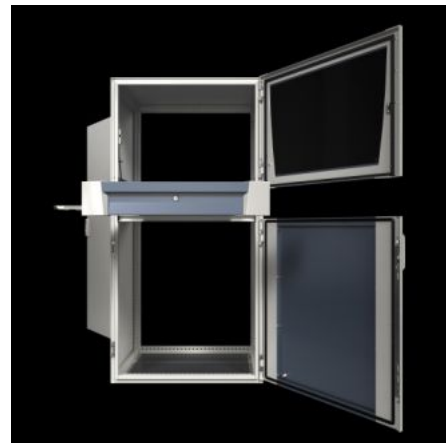

## Features

品番	PC 5366.350
仕様	透視ドア(上)、引き出し式キーボードトレイ、取り付け面(小)およびユニットテーブル付き
製品説明	モニターやPC本体からキーボードに至るまでのすべてのPCコンポーネントを安全に収納します。優れた操作性とモダンなデザインのエンクロージャーです。湿気やほこり、温度変化や不正アクセスを完全にシャットアウトします。
材質	ハウジング、ドア、リアドア、取り付け分割パネル、トレイ：鋼板製 ハンドル、デコパネルプラスチック ドアトリムパネル：アルミニウム 透視ガラス板：単層安全ガラス
表面	エンクロージャーとドア：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ 取り付け分割パネル、トレイ：静電粉体塗装

# Features

General colour	RAL 7035
塗装色	ハウジング、ドア、化粧パネル、トレイ：RAL 7035 ハンドル：RAL 7015 モニター領域、ドアセンターパーツ：RAL 7015
同梱品	ハウジング、ドア、リアドア グランドプレート 透視ドア(上) 取り付け分割パネル、小 引き出し式キーボードトレイ ユニットテーブル
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 1,600 mm 奥行: 636 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
保護等級、NEMA	NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 12
最大キーボードサイズ (幅x高さx 奥行)	480 x 70 x 260 mm
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	97.5 kg
総質量	100 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	363.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	94032080

# Features

---

ETIM 9

EC002502

---

ECLASS 8.0

27180501

---

製品説明

PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x636 mm, Sheet steel, with keyboard drawer, large mounting compartment, small mounting compartment, component shelf

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL (listed)

---

Certificates

表面

---

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書