

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.292

マウントフレーム、19インチ

State: 2026/04/15 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.292 - マウントフレーム、19インチ TS、TS IT用

前後の482.6 mm（19インチ）架装面の改修用。溶接した482.6 mm（19インチ）マウンティングフレームは完全に奥行きを変えて固定できます。

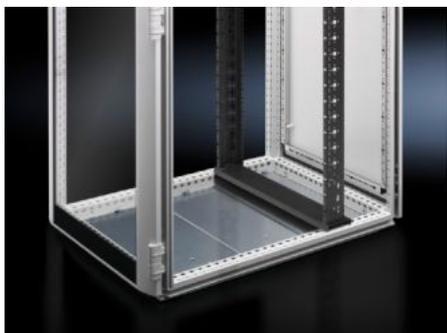

Features

| | |
|------------|--|
| 品番 | DK 5501.292 |
| 製品説明 | インチ仕様の実装面をTSフレーム内に組み入れるための、溶接されている482.6 mm(19インチ)マウントフレームです。工具不要の組み立ても含め、完璧なシステム互換性を実現するために、TS ITに類似のプロファイリング(折り曲げ)です。ルーフフレームおよびベースフレームの間に固定します。固定位置は、奥行き方向に変更可能。個々の高さ単位に関しては、両方向に通し番号がつけられている。前側のマウントフレームは、ケーブルマネジメントやダイナミック ラック コントロール(RFID)を取り付けるため、後方のマウントフレームは、両側の0UスペースへPDU パワーレールを省スペース式に取り付けのための準備がされています。 |
| 材質 | 鋼板製 |
| 表面 | 下塗り |
| 塗装色 | RAL 9005 |
| 同梱品 | 取り付け部品を含む |
| 高さ単位(ユニット) | 47 U |

Features

| | |
|------------|---|
| 取り付け位置 | 前 |
| 耐荷重 | 15,000 N (全面実装、19インチマウントフレーム2本で均一に負荷分散した場合) |
| 注記： | エンクロージャーフレームの外側実装面はその他の実装に使用できません。エアガイドプレートを使って周囲からの隔離も可能です。 |
| 適用 | エンクロージャータイプ: TS TS IT 幅: 800 mm 高さ: 2,200 mm |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 14.6 kg |
| 総質量 | 16.6 kg |
| 関税率番号 | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| 製品説明 | DK Mounting frame, 482.6 mm (19"), For WxH: 800x2200 mm, At the front, RAL 9005 |