

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.292

## マウントフレーム、19インチ

State: 2025/07/12 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.292 - マウントフレーム、19インチ TS、TS IT用

前後の482.6 mm（19インチ）架装面の改修用。溶接した482.6 mm（19インチ）マウンティングフレームは完全に奥行きを変えて固定できます。

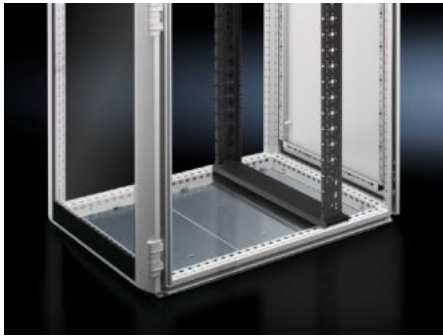

## Features

|            |  |
|------------|--|
| 品番         | DK 5501.292  |
| 製品説明       | インチ仕様の実装面をTSフレーム内に組み入れるための、溶接されている482.6 mm(19インチ)マウントフレームです。工具不要の組み立ても含め、完璧なシステム互換性を実現するために、TS ITに類似のプロファイリング(折り曲げ)です。ルーフフレームおよびベースフレームの間に固定します。固定位置は、奥行き方向に変更可能。個々の高さ単位に関しては、両方向に通し番号がつけられている。前側のマウントフレームは、ケーブルマネジメントやダイナミック ラック コントロール(RFID)を取り付けるため、後方のマウントフレームは、両側の0UスペースへPDU パワーレールを省スペース式に取り付けのための準備がされています。 |
| 材質         | 鋼板製  |
| 表面         | 下塗り  |
| 塗装色        | RAL 9005   |
| 同梱品        | 取り付け部品を含む  |
| 高さ単位(ユニット) | 47 U   |

# Features

|            |  |
|------------|--|
| 取り付け位置     | 前  |
| 耐荷重        | 15,000 N (全面実装、19インチマウントフレーム2本で均一に負荷分散した場合)                  |
| 注記：        | エンクロージャーフレームの外側実装面はその他の実装に使用できません。エアガイドプレートを使って周囲からの隔離も可能です。 |
| 適用         | エンクロージャータイプ: TS<br>TS IT<br>幅: 800 mm<br>高さ: 2,200 mm        |
| 1パック       | 1 個  |
| 純質量        | 14.6   |
| 総質量        | 16.6   |
| 関税率番号      | 73269098   |
| EAN        | 4028177716513  |
| ETIM 9     | EC002620   |
| ECLASS 8.0 | 27189261   |