


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

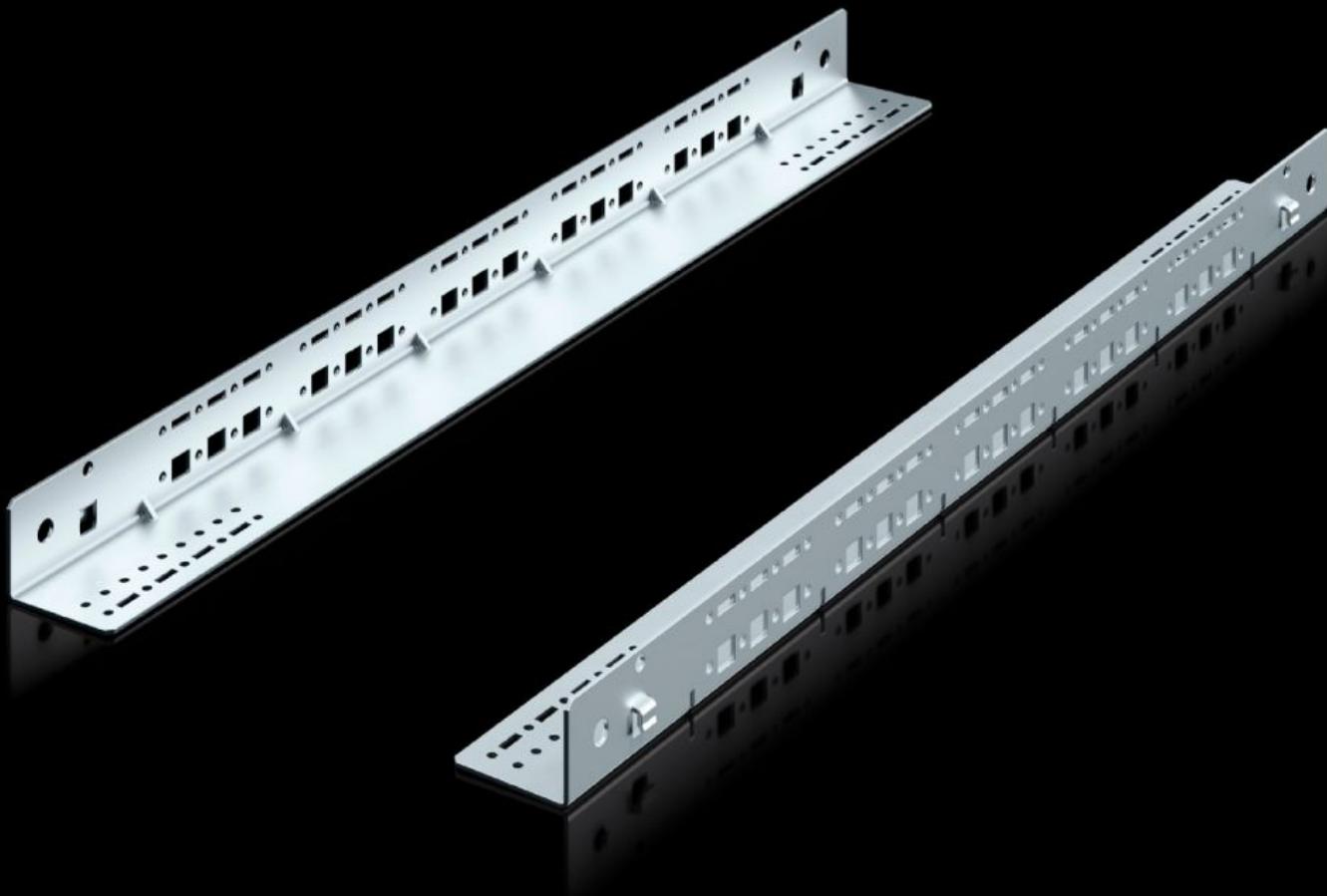

DK 5501.440

シャシーガイド、高さ 1 U、固定式

State: 2026/01/31 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5501.440 - シャシーガイド、高さ 1 U、固定式 VX IT、 TS IT、TX CableNet 用

前面および背面のマウンティングレールの間に取付けます。

Features

品番	DK 5501.440
製品説明	付属品の取り付けと側面排気のコンポーネントの換気のための側面システム穴。
メリット	必要とされる 19インチ機器取り付け面間の距離を調整した後に、19インチ マウンティングレールのシステム穴にはめ込むだけです
用途	フロント側の機器取り付け面への取り付けに使用します 重い機器を搭載する場合のサポートに使用します。
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
Distance between mounting levels	645 mm
長さ	575 mm
取り付け方法	標準型 19インチ マウンティングレール用
取り付けについてのご注意	VX IT 内の 19インチ機器取り付け面間の距離は、実装する前に適した距離に調整する必要があります
耐荷重	800 N、静的荷重
注記：	有効設置面、各側 35 mm
耐荷領域	幅: 35 mm

Features

適用	エンクロージャータイプ: VX IT TS IT TX CableNet
1パック	2 個
純質量	1.6
総質量	1.74
PCF/VE (Cradle to Gate)	5.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB : PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73269098
EAN	4028177678996
E-Number Sweden	E7239694
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261