Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






DK 5501.615 ユニットテーブル、固定式 (2 U)


State: 2025/12/09 (Source: rittal.com/jp-ja)




DK 5501.615 - ユニットテーブル、固定式 (2 U)

ユニットテーブル(2 U)、固定式、19インチシステム穴に固定します。耐荷重:25 kg。

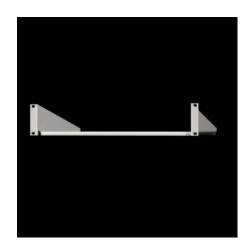

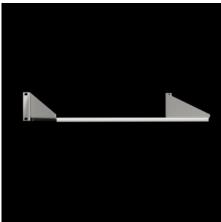

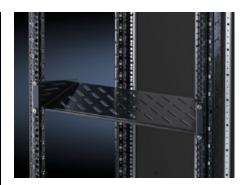

Features

品番	DK 5501.615
仕様	インチ
製品説明	19インチ機器取り付け面への取り付けに使用します。
材質	鋼板製
表面	塗装
塗装色	RAL 9005
耐荷重	25 kg (平面静荷重)
注記:	スライドレールとの併用はできません。
寸法:	幅: 482.6 mm 奥行: 250 mm
1パック	1個
純質量	2.078
総質量	2.125

© Rittal 2025 2

Features

PCF/VE (Cradle to Gate)	9.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	73269098
EAN	4028177679054
E-Number Sweden	E7239584
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025

3