Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






DK 5501.625 ユニットテーブル、固定式 (2 U)


State: 2025/12/14 (Source: rittal.com/jp-ja)




DK 5501.625 - ユニットテーブル、固定式 (2 U)

ユニットテーブル(2 U)、固定式、19インチシステム穴に固定します。耐荷重:25 kg。

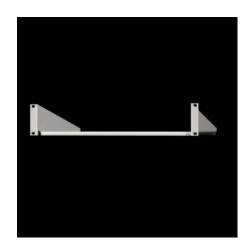

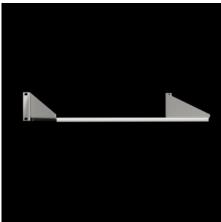

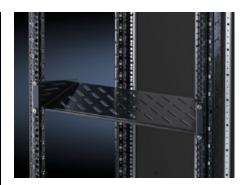

Features

| 品番 | DK 5501.625 |
|------|---------------------------|
| 仕様 | インチ |
| 製品説明 | 19インチ機器取り付け面への取り付けに使用します。 |
| 材質 | 鋼板製 |
| 表面 | 塗装 |
| 塗装色 | RAL 9005 |
| 耐荷重 | 25 kg (平面静荷重) |
| 注記: | スライドレールとの併用はできません。 |
| 寸法: | 幅: 482.6 mm 奥行: 400 mm |
| 1パック | 1個 |
| 純質量 | 3.297 |
| 総質量 | 3.52 |
| | |

© Rittal 2025 2

Features

| PCF/VE (Cradle to Gate) | 11.4 kg CO2 eq (Cat B) |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| PCF クラス分けに関する注記 | カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます |
| 関税率番号 | 73269098 |
| EAN | 4028177679061 |
| E-Number Sweden | E7239586 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |

© Rittal 2025

3