
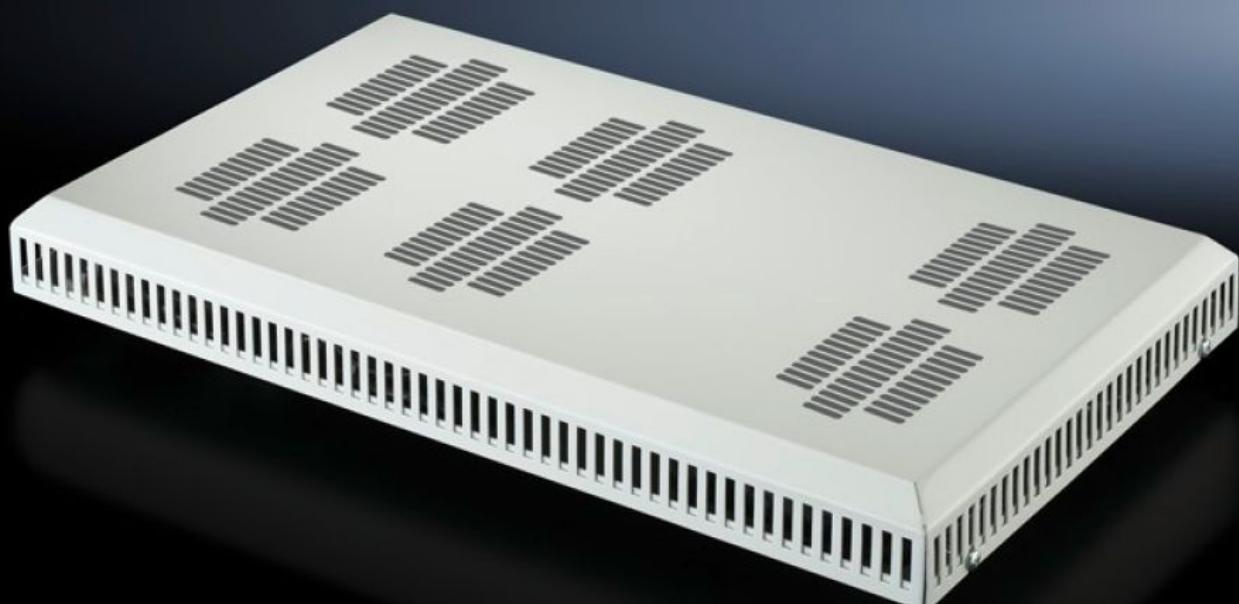


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

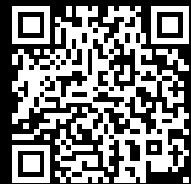

DK 5502.010 ファンプレート

State: 2026/02/02 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5502.010 - ファンプレート VX IT、TS IT、TX

CableNet 用

仕様によりますが、VX IT、TS IT または TE 8000 の強制換気に使用します。

Features

品番	DK 5502.010
製品説明	強制換気用。ユニットにファンを増設することも可能です(オプション)。
用途	トップパネルのカットアウトに取り付けて使用します
塗装色	RAL 7035
同梱品	ファンユニット 1個 ファン 2個 温度コントローラー 1台 接続ケーブル 取り付け部品を含む
ファン 1 個の風量 (無障害フロー)	160/180
定格電圧	230 V、単相、50 Hz/60 Hz
寸法：	幅: 200 mm 高さ: 59 mm 奥行: 550 mm
ファンの風量 (無障害フロー)	1514
取り付け方法	次の幅 x 奥行 (mm) の VX IT 内 : 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 次の幅 x 奥行の TS IT 内 : 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600

Features

注記：	記載されている音圧レベルは、最初のファンのものです 分電箱を介して接続、または設置国の仕様に準拠した接続ケーブル を使用
ファン1個の音圧レベル	37 dB(A)
適用	エンクロージャータイプ: VX IT TS IT TX CableNet
動作温度範囲	5 °C...55 °C
1パック	1 個
純質量	3.027
総質量	3.3
関税率番号	84149000
EAN	4028177679245
ECLASS 8.0	27189272

Approvals

Explanations	UKCA適合宣言書
--------------	-----------