
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.



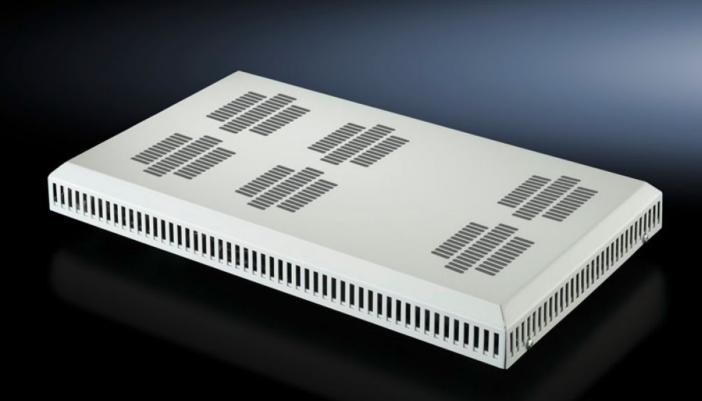

DK 5502.010 ファンプレート

State: 2025/11/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 5502.010 - ファンプレート VX IT、TS IT、TX CableNet 用

仕様によりますが、VX IT、TS IT または TE 8000 の強制換気に使用します。

Features

品番	DK 5502.010
製品説明	強制換気用。ユニットにファンを増設することも可能です (オプ ション)。
用途	トップパネルのカットアウトに取り付けて使用します
塗装色	RAL 7035
同梱品	ファンユニット 1個 ファン 2個
	温度コントローラー 1台
	接続ケーブル
	取り付け部品を含む
ファン1個の風量 (無障害フロー)	160/180
定格電圧	230 V、単相、50 Hz/60 Hz
寸法:	幅: 200 mm
	高さ: 59 mm
	奥行: 550 mm
ファンの風量 (無障害フロー)	1514
取り付け方法	次の幅 x 奥行 (mm) の VX IT 内:600 x 600 / 600 x 800 / 600 x
	1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
	次の幅 x 奥行の TS IT 内:600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x
	1200 / 800 x 600

© Rittal 2025

Features

注記:	記載されている音圧レベルは、最初のファンのものです 分電箱を介して接続、または設置国の仕様に準拠した接続ケーブル を使用
ファン1個の音圧レベル	37 dB(A)
適用	エンクロージャータイプ: VX IT
	TS IT
	TX CableNet
動作温度範囲	5 °C55 °C
1パック	1個
純質量	3.027
総質量	3.3
関税率番号	84149000
EAN	4028177679245
ECLASS 8.0	27189272

Approvals

Explanations	UKCA適合宣言書
2. pranacions	one lead to

© Rittal 2025