


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

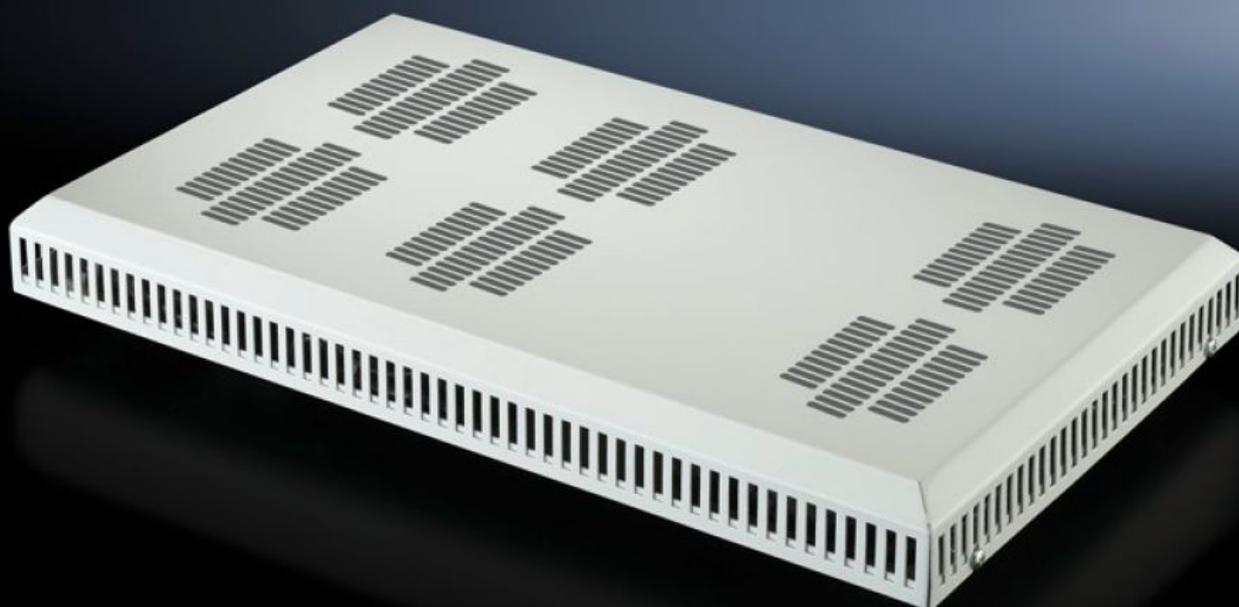

## DK 5502.020

## ファンプレート

State: 2026/05/11 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5502.020 - ファンプレート VX IT、TS IT、TX CableNet 用

仕様によりますが、VX IT、TS IT または TE 8000 の強制換気を使用します。



## Features

品番	DK 5502.020
製品説明	強制換気用。ユニットにファンを増設することも可能です (オプション)。
用途	トップパネルのカットアウトに取り付けて使用します
塗装色	RAL 7035
同梱品	ファンユニット 1個 ファン 2個 温度コントローラー 1台 接続ケーブル 取り付け部品を含む
ファン 1 個の風量 (無障害フロー)	160/180
定格電圧	230 V、単相、50 Hz/60 Hz
寸法：	幅: 340 mm 高さ: 54 mm 奥行: 550 mm

# Features

ファンの風量（無障害フロー）	1514
取り付け方法	次の幅 x 奥行 (mm) の VX IT 内：800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 次の幅 x 奥行 (mm) の TS IT 内：800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 次の幅 x 奥行 (mm) の TE 8000 内：600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 800 x 600 / 800 x 800 / 800 x 1000
注記：	記載されている音圧レベルは、最初のファンのものです 分電箱を介して接続、または設置国の仕様に準拠した接続ケーブルを使用
ファン1個の音圧レベル	37 dB(A)
適用	エンクロージャータイプ: VX IT TS IT
動作温度範囲	5 °C...55 °C
1パック	1個
純質量	4.3 kg
総質量	4.38 kg
関税率番号	84149000
ECLASS 8.0	27189272
製品説明	DK ファンプレート、トップパネル用、ファン2個を含む、ファン6個まで増設可能、幅x高さx奥行：340x59x550 mm

# Approvals

Explanations	UKCA適合宣言書
--------------	-----------