

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.025 ファンプレート

State: 2026/03/18 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.025 - ファンプレート VX IT、TS IT、TX CableNet 用

仕様によりますが、VX IT、TS IT または TE 8000 の強制換気を使用します。

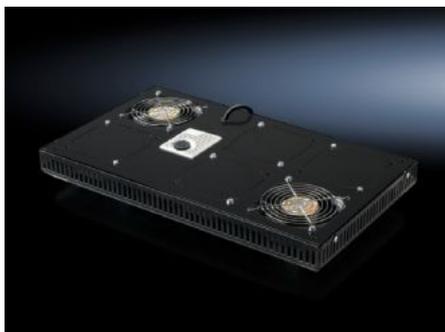

Features

品番	DK 5502.025
製品説明	強制換気用。ユニットにファンを増設することも可能です (オプション)。
用途	トップパネルのカットアウトに取り付けて使用します
塗装色	RAL 9005
同梱品	ファンユニット 1個 ファン 2個 温度コントローラー 1台 接続ケーブル 取り付け部品を含む
寸法：	幅: 340 mm 高さ: 59 mm 奥行: 550 mm
注記：	記載されている音圧レベルは、最初のファンのものです 分電箱を介して接続、または設置国の仕様に準拠した接続ケーブルを使用

Features

適用	エンクロージャータイプ: VX IT TS IT 幅: 800 mm 800 mm 800 mm 奥行: 800 mm 1,000 mm 1,200 mm
1パック	1 個
総質量	4.8 kg
関税率番号	84149000
ECLASS 8.0	27189272
製品説明	SK ファンプレート、トップパネル用、ファン 2個を含む、ファン 6 個まで増設可能、幅x高さx奥行：340x59x550 mm

Approvals

Explanations	UKCA適合宣言書
--------------	-----------