


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

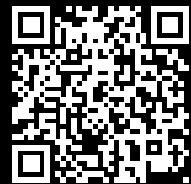

DK 5502.115 ケーブルフィンガー

State: 2026/01/16 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5502.115 - ケーブルフィンガー VX IT 用

Uに関連したケーブル配線。

Features

品番	DK 5502.115
仕様	VX IT 標準型 19インチ マウンティングレール用
製品説明	19インチ機器取り付け面上に、高さ 1 U ピッチで、すっきりとした配線を実現させるために使用します。
メリット	19インチ マウンティングレールに直接はめ込むため、工具不要の簡単組み立てを実現
材質	プラスチック (UL 94-V0)
塗装色	RAL 9005
取り付け方法	マウンティングレールへの取り付けは、前後のマウンティングレールの正面にも側面にも可能です
注記：	エアガイドプレートとのコンビネーションでのケーブルガイドも可能です。
寸法：	幅: 14 mm 長さ: 261 mm
高さ単位(ユニット)	6 U
1パック	14 個
純質量	0.784
総質量	0.937
関税率番号	39269097
EAN	4028177679290

Features

E-Number Sweden E7239801

ETIM 9 EC000322

ECLASS 8.0 27400703