


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

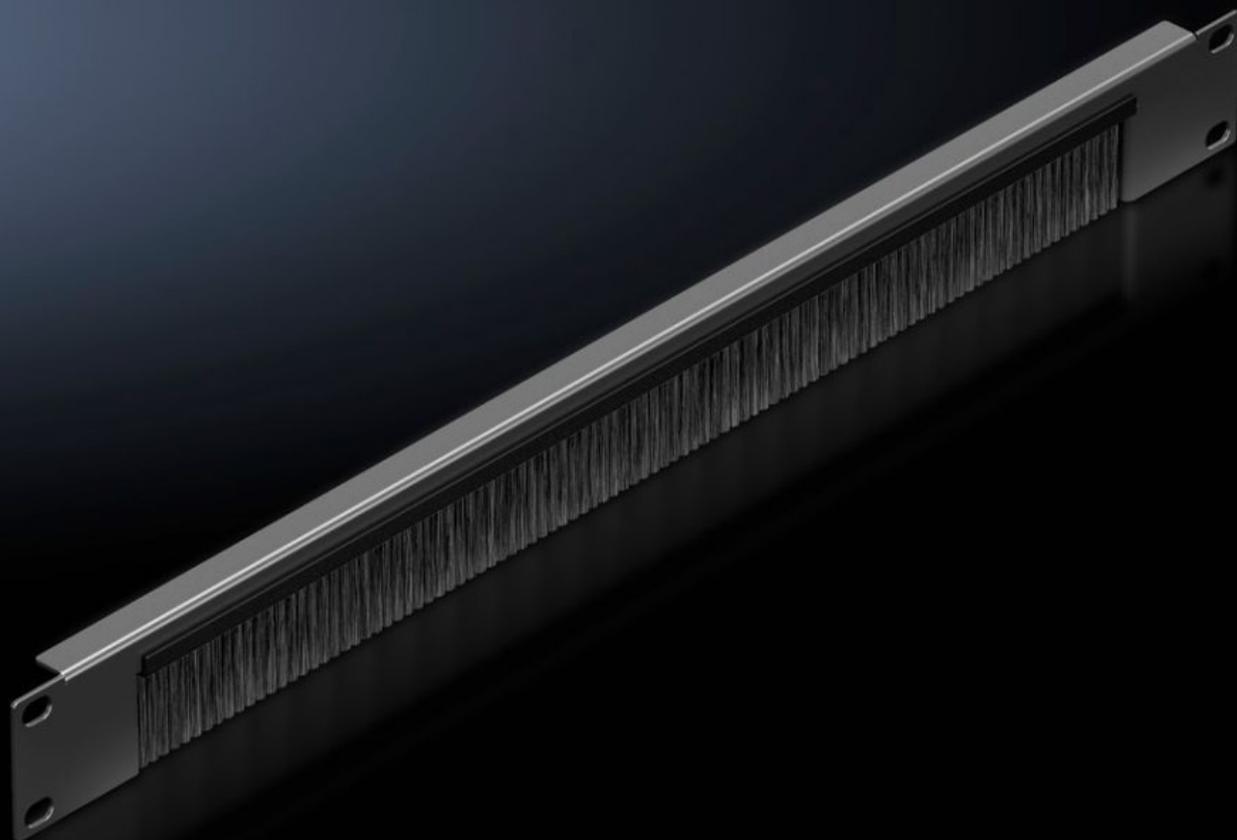

DK 5502.265

ブラシストリップ付きケーブル引き込みパネル

State: 2026/03/05 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.265 - ブラシストリップ付きケーブル引き込みパネル 482.6 mm (19インチ)

ブラシストリップ付き、カットアウト390 mm x 40 mm (2 U) または390 mm x 20 mm (1U) 付き、ケーブルサポートブラケットの収納可能。



Features

| | |
|-------------|--|
| 品番 | DK 5502.265 |
| 製品説明 | インチ仕様の機器取り付け面で区切られた2つのエリア間の便利でシンプルな配線に使用します。例えば、19インチ機器取り付け面のフロント側とリア側の間などにです。 |
| 用途 | 482.6 mm (19インチ) の標準的な実装エリアに使用でき、塞ぐことと、ケーブルガイドという2つの機能を持ち合わせています (高さ1 U) |
| 材質 | 鋼板製 ブラシストリップ：プラスチック、UL 94-HB |
| 表面 | 塗装 |
| 取り付け用カットアウト | 幅:390 mm 高さ:40 mm |
| 寸法： | 幅: 482.6 mm |
| 高さ単位(ユニット) | 2 U |

Features

| | |
|------------|---|
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 0.7 kg |
| 総質量 | 0.703 kg |
| 関税率番号 | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |
| 製品説明 | DK Cable entry panel, 2 U, 482.6 mm (19"), WxH: 390x40 mm, RAL 9005 |