
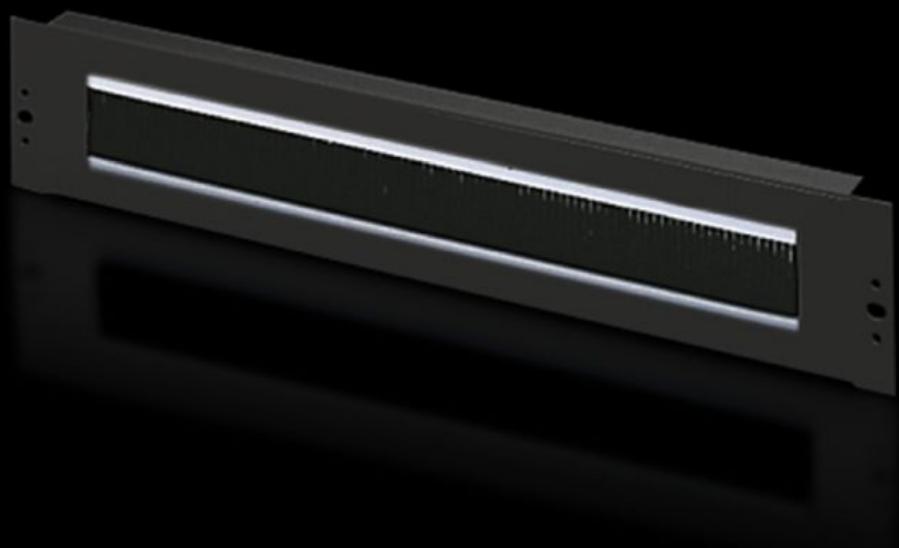


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

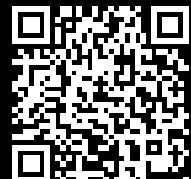

DK 5502.265

ブラシストリップ付きケーブル引き 込みパネル

State: 2026/02/06 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5502.265 - ブラシストリップ付きケーブル引き込みパネル 482.6 mm (19インチ)

ブラシストリップ付き、カットアウト390 mm x 40 mm (2 U) または390 mm x 20 mm (1U) 付き、ケーブルサポートブラケットの収納可能。



Features

品番	DK 5502.265
製品説明	インチ仕様の機器取り付け面で区切られた2つのエリア間の便利でシンプルな配線に使用します。例えば、19インチ機器取り付け面のフロント側とリア側の間などです。
用途	482.6 mm (19インチ) の標準的な実装エリアに使用でき、塞ぐことと、ケーブルガイドという2つの機能を持ち合わせています (高さ1 U)
材質	鋼板製 ブラシストリップ：プラスチック、UL 94-HB
表面	塗装
塗装色	RAL 9005
取り付け用カットアウト	幅:390 mm 高さ:40 mm
寸法：	幅: 482.6 mm

Features

高さ単位(ユニット)	2 U
1パック	1 個
純質量	0.7
総質量	0.703
関税率番号	73269098
EAN	4028177679375
E-Number Sweden	E7239793
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604