


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.

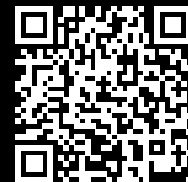

**DK 5502.265**

# ブラシストリップ付きケーブル引き込みパネル

State: 2026/06/21 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5502.265 - ブラシストリップ付きケーブル引き込みパネル 482.6 mm (19インチ)

通線用のカットアウトおよびブラシストリップ付き。



## Features

品番	DK 5502.265
製品説明	インチ仕様の機器取り付け面で区切られた2つのエリア間の便利でシンプルな配線に使用します。例えば、19インチ機器取り付け面のフロント側とリア側の間などにです。
用途	482.6 mm (19インチ) の標準的な実装エリアに使用でき、塞ぐことと、ケーブルガイドという2つの機能を持ち合わせています (高さ1 U)
材質	鋼板製 ブラシストリップ：プラスチック、UL 94-HB
表面	塗装
取り付け用カットアウト	幅:390 mm 高さ:40 mm
寸法：	幅: 482.6 mm
高さ単位(ユニット)	2 U
1パック	1 個

# Features

---

純質量	0.7 kg
総質量	0.703 kg
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
製品説明	DK Cable entry panel, 2 U, 482.6 mm (19"), WxH: 390x40 mm, RAL 9005