

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.360

グラウンドプレート、ワンピース型、 ベントスロット付き

State: 2026/03/20 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.360 - グランドプレート、ワンピース型、ベント スロット付き TS IT用

固定金具とアース接続ポイントには、電位平衡が図られています。グランドプレートセットは、ボトム開口部を完全にカバーします。

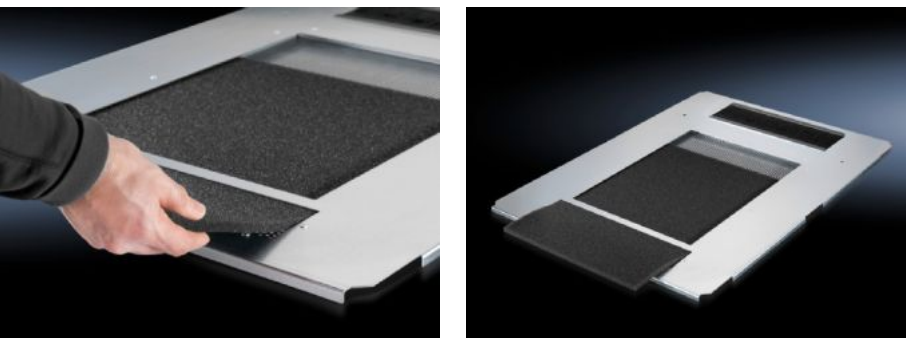

Features

品番	DK 5502.360
製品説明	開いているボトムグループを一つの部品で完全にカバーするために使用します。全面パーフォレーション済み。このようにして、ボトムあるいはベースエリアからの冷気の流れ込みを可能にします。このようにして、特に、ラック エア コンディショニング付きエンクロージャーの場合の冷気の追加流入を確実なものにします。リア側に、エンクロージャー全幅に渡って、下からのケーブル引き込みを容易にする、ブラシストリップ付き。内蔵のガイドレールは、フィルターマットの取り付けを簡単にし、交換をたやすいものにします。
材質	鋼板製 ブラシストリップ：プラスチック、UL 94-HB フィルターマット：発泡材
表面	亜鉛めっき

Features

同梱品	グラッドプレート、ワンピース型、通気孔付き、後方にケーブルエントリー付き フィルターマット 取り付け部品を含む
適用	エンクロージャータイプ: TS IT 幅: 600 mm 奥行: 1,200 mm
1パック	1 個
純質量	4.59 kg
総質量	6.39 kg
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
製品説明	DK Gland plate, one-piece, vented, WxD: 600x1200 mm, For TS, TS IT