


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

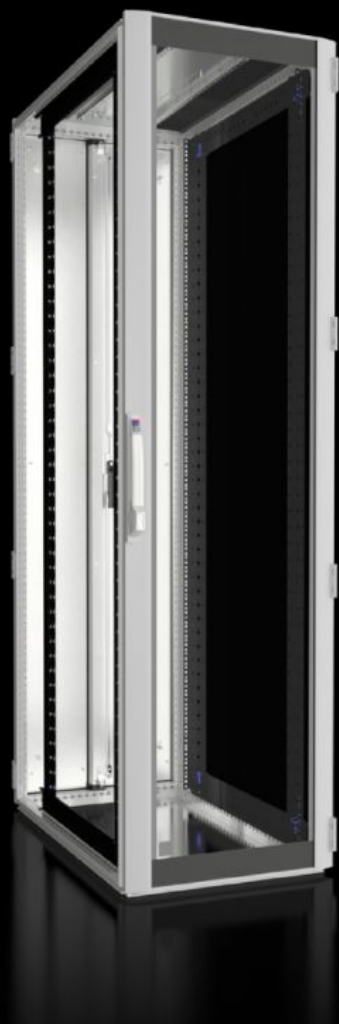

## DK 5508.120

# ネットワークラック/サーバーラック TS IT

State: 2026/05/31 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5508.120 - ネットワークラック/サーバーラック TS IT 透視ドア付き、19インチ マウンティングレール付き

TS IT 密閉型。エンクロージャー用空調設備の使用に適しています。耐荷重1500kgまで対応可能な奥行き可変式19インチ プロファイルレール付き19インチ内装。さまざまなサイズが用意されています。



## Features

品番	DK 5508.120
材質	鋼板製 アルミニウム 透視ドア：単層安全ガラス、3 mm
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り 内装：浸漬下塗り ドアおよびトップパネル：電着浸漬下塗り、静電粉体塗装
General colour	RAL 7035
塗装色	ハウジングフレームおよびフラットパーツ：RAL 7035 内装：RAL 9005

# Features

同梱品	<p>TS 8 エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き アルミニウム透視ドア、フロント、180°ヒンジ フロント&amp;リアにロック：シリンダー錠および安全ロック 3524 E 用クイックハンドル 2本の 482.6 mm(19インチ)固定プロファイルを前後に、クイック固定部品を使って奥行きレールへ固定、奥行き調整可能 トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレートを持ち上げるスペーサー (高さ 50 mm)、自然換気に使用します (同梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。 アース接続ポイントを使用しての等電位化用接続アクセサリ (付属品) 12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品) 50 x トルクスねじ、導電性 (付属品) IPPCパレット トップパネル、多分割型、取り外し可能。奥行き方向に、サイドからのケーブル引き込みが可能で、カバーがしてあるファンモジュール用カットアウト付き。 鋼板製リアドア、密閉型、両開き 2 枚ドア、180°ヒンジ付き</p>
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 1,000 mm
高さ単位(ユニット)	42 U
高さ単位(ユニット)	42 U
19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側)	84 mm / 168 mm
取り付け面間隔 (出荷時の状態において)	745 mm
Design doors	密閉型
19インチ機器取り付け面の仕様	19インチマウンティングレール

# Features

---

耐荷重	15,000 N
注記：	設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	93.7 kg
総質量	98.6 kg
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
製品説明	TS IT, 19" mounting angles, glazed door, WHD: 600 x 2000 x 1000 mm, 42 U

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	表面
Explanations	CE適合宣言書