


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

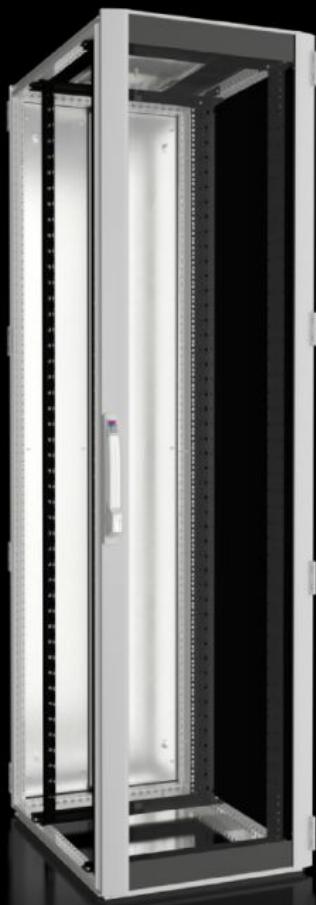

## DK 5531.141

# ネットワークラック/サーバーラック TS IT

State: 2026/02/01 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5531.141 - ネットワークラック/サーバーラック TS IT 透視ドア付き、19インチ マウントフレーム付き

TS IT 密閉型。エンクロージャー用空調設備の使用に適しています。耐荷重 1,500 kg まで対応可能な 19インチ マウントフレーム付き 19インチ内装。さまざまなサイズが用意されています。

## Features

品番	DK 5531.141
材質	鋼板製 アルミニウム 透視ドア：単層安全ガラス、3 mm
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り 内装：浸漬下塗り ドアおよびトップパネル：電着浸漬下塗り、静電粉体塗装
General colour	RAL 7035
塗装色	ハウジングフレームおよびフラットパーツ：RAL 7035 内装：RAL 9005

# Features

同梱品

TS 8 エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き  
アルミニウム透視ドア、フロント、180°ヒンジ  
フロント&リアにロック：シリンダー錠および安全ロック 3524 E  
用クイックハンドル  
2台の482.6mm(19インチ)マウントフレーム、フロントおよびリ  
ア、奥行き可変式  
トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレート  
を持ち上げるスペーサー (高さ 50 mm)、自然換気に使用します (同  
梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。  
アース接続ポイントを使用しての等電位化用接続アクセサリー(付  
属品)  
12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品)  
50 x トルクスねじ、導電性 (付属品)  
IPPCパレット  
トップパネル、多分割型、取り外し可能。奥行き方向に、サイドか  
らのケーブル引き込みが可能で、カバーがしてあるファンモジュ  
ール用カットアウト付き。  
鋼板製リアドア、密閉型、両開き2枚ドア、180°ヒンジ付き

寸法：

幅: 600 mm

高さ: 2,200 mm

奥行: 800 mm

高さ単位(ユニット)

47 U

高さ単位(ユニット)

47 U

19インチ 機器取り付け面前の作業 空間を十分に確保 (フロント側 / リ

ア側)

取り付け面間隔 (出荷時の状態に  
おいて)

Design doors 密閉型

19インチ機器取り付け面の仕様 マウントフレーム、19インチ

# Features

耐荷重	15,000 N
注記：	設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。
基材	アルミニウム
1パック	1 個
純質量	99.9
総質量	105.2
EAN	4028177706569
E-Number Sweden	E7239884
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

# Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	表面
Explanations	CE適合宣言書