

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5822.600

VX SE システム エンクロージャー

State: 2026/02/07 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SE 5822.600 - VX SE システム エンクロージャー

鋼板製独立型エンクロージャー。丈夫なエンクロージャー本体、2つの実装面、リアパネル(ねじ留め式)とドア付き。トップパネルとサイドパネルは一枚の鋼板でできていて、ロールフォーミングされた「フレーム」が付いています。VX25のアクセサリーとシステム的に互換性があります。サイドパネルを取り付ける必要がなく、幅広のエンクロージャーが小型の連結コンビネーションを置き換えるので、効率が向上します。

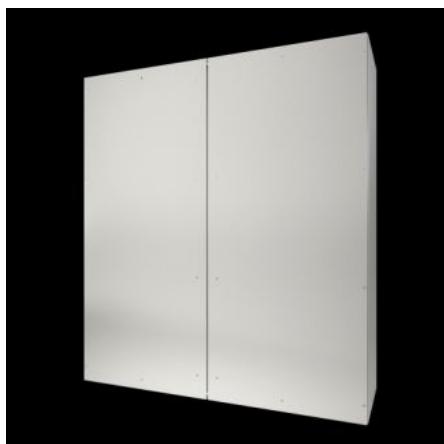

Features

品番	SE 5822.600
材質	エンクロージャー：鋼板 1.5 mm ドア：鋼板、2.0 mm リアパネル：鋼板製、1.5 mm グランドプレート：鋼板、1.5 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm
表面	ハウジング、ドアおよびリアパネル：浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、テクスチャーペイント マウンティングプレートとグランドプレート：亜鉛メッキ
塗装色	RAL 7035

Features

同梱品	エンクロージャー、トップ&サイド一体型 ドア シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒンジに交換可能 マウンティングプレート グランドプレート リアパネル、ねじを緩め取り外し可 ロック：ダブルビットNo.5/3 mm 2 x システムレール (18 x 39 mm) リアパネル、ワンピースタイプ
寸法：	幅: 800 mm 高さ: 1,800 mm 奥行: 300 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x 高さ)	699 mm x 1,696 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
保護等級、NEMA	NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 2 Type 3 Type 3R Type 12
IKコード	IK10
ドアの数	1
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	108.53
総質量	117.6

Features

PCF/VE (Cradle to Gate)	449.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94032080
EAN	4028177959262
E-Number Sweden	E3465427
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	表面 保護等級
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 PCF-declaration