

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SE 5830.600**

**VX SE システム エンクロージャー**


State: 2026/01/31 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SE 5830.600 - VX SE システム エンクロージャー

鋼板製独立型エンクロージャー。丈夫なエンクロージャー本体、2つの実装面、リアパネル(ねじ留め式)とドア付き。トップパネルとサイドパネルは一枚の鋼板でできています、ロールフォーミングされた「フレーム」が付いています。VX25のアクセサリーとシステム的に互換性があります。サイドパネルを取り付ける必要がなく、幅広のエンクロージャーが小型の連結コンビネーションを置き換えるので、効率が向上します。

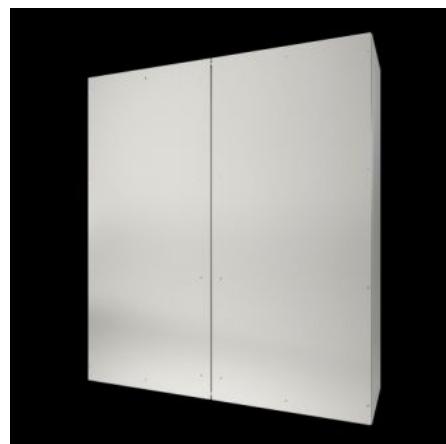

## Features

|     |  |
|-----|--|
| 品番  | SE 5830.600  |
| 材質  | エンクロージャー：鋼板 1.5 mm<br>ドア：鋼板、2.0 mm<br>リアパネル：鋼板製、1.5 mm<br>グランドプレート：鋼板、1.5 mm<br>マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm |
| 表面  | ハウジング、ドアおよびリアパネル：浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、テクスチャーペイント<br>マウンティングプレートとグランドプレート：亜鉛メッキ                              |
| 塗装色 | RAL 7035   |

# Features

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 同梱品                     | エンクロージャー、トップ&サイド一体型<br>ドア<br>シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒンジに交換可能<br>マウンティングプレート<br>グランドプレート<br>リアパネル、ねじを緩め取り外し可<br>ロック：ダブルビットNo.5/3 mm<br>2 x システムレール (18 x 39 mm)<br>リアパネル、ワンピースタイプ |
| 寸法：                     | 幅: 600 mm<br>高さ: 1,800 mm<br>奥行: 400 mm  |
| マウンティングプレートの寸法 (幅 x 高さ) | 499 mm x 1,696 mm  |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠      | IP 55  |
| 保護等級、NEMA               | NEMA 12  |
| 型式等級、UL 50E に準拠         | タイプ 1<br>Type 2<br>Type 3<br>Type 3R<br>Type 12  |
| IKコード                   | IK10   |
| ドアの数                    | 1  |
| 基材                      | 鋼板製  |
| 1パック                    | 1 個  |
| 純質量                     | 96.39  |
| 総質量                     | 97.4   |

# Features

|                         |  |
|-------------------------|--|
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 371.1 kg CO2 eq (Cat B)                              |
| PCF クラス分けに関する注記         | カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます |
| EAN                     | 4028177959156  |
| E-Number Sweden         | E3465407   |
| ETIM 9                  | EC000261   |
| ETIM 8                  | EC000261   |
| ECLASS 8.0              | 27180101   |

# Approvals

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)                      |
| Certificates | 表面<br>保護等級                              |
| Explanations | CE適合宣言書<br>UKCA適合宣言書<br>PCF-declaration |