

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5842.600

VX SE システム エンクロージャー

State: 2026/01/26 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SE 5842.600 - VX SE システム エンクロージャー

鋼板製独立型エンクロージャー。丈夫なエンクロージャー本体、2つの実装面、リアパネル(ねじ留め式)とドア付き。トップパネルとサイドパネルは一枚の鋼板でできています、ロールフォーミングされた「フレーム」が付いています。VX25のアクセサリーとシステム的に互換性があります。サイドパネルを取り付ける必要がなく、幅広のエンクロージャーが小型の連結コンビネーションを置き換えるので、効率が向上します。

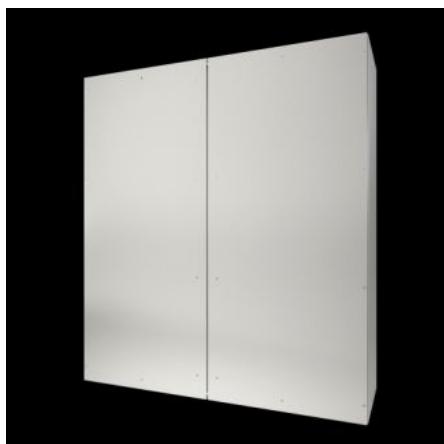

Features

| | |
|-----|--|
| 品番 | SE 5842.600 |
| 材質 | エンクロージャー：鋼板 1.5 mm ドア：鋼板、2.0 mm リアパネル：鋼板製、1.5 mm グランドプレート：鋼板、1.5 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm |
| 表面 | ハウジング、ドアおよびリアパネル：浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、テクスチャーペイント マウンティングプレートとグランドプレート：亜鉛メッキ |
| 塗装色 | RAL 7035 |

Features

| | |
|-------------------------|--|
| 同梱品 | エンクロージャー、トップ&サイド一体型 ドア シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒンジに交換可能 マウンティングプレート グランドプレート リアパネル、ねじを緩め取り外し可 ロック：ダブルビットNo.5/3 mm 2 x システムレール (18 x 39 mm) リアパネル、ツーピースタイプ |
| 寸法： | 幅: 1,600 mm 高さ: 1,800 mm 奥行: 400 mm |
| マウンティングプレートの寸法 (幅 x 高さ) | 1,499 mm x 1,696 mm |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | IP 55 |
| 保護等級、NEMA | NEMA 12 |
| 型式等級、UL 50E に準拠 | タイプ 1 Type 2 Type 3 Type 3R Type 12 |
| IKコード | IK10 |
| ドアの数 | 2 |
| 基材 | 鋼板製 |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 222 |
| 総質量 | 231.5 |

Features

| | |
|-------------------------|--|
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 883.9 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF クラス分けに関する注記 | カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます |
| EAN | 4028177959163 |
| E-Number Sweden | E3465414 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Certificates | 表面 保護等級 |
| Explanations | CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 PCF-declaration |