Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.






SE 5842.600 VX SE システム エンクロージャ

State: 2025/12/07 (Source: rittal.com/jp-ja)



SE 5842.600 - VX SE システム エンクロージャー

鋼板製独立型エンクロージャー。丈夫なエンクロージャー本体、2つの実装面、リアパネル (ねじ留め式) とドア付き。トップパネルとサイドパネルは一枚の鋼板でできていて、ロールフォーミングされた「フレーム」が付いています。VX25 のアクセサリーとシステム的に互換性があります。サイドパネルを取り付ける必要がなく、幅広のエンクロージャーが小型の連結コンビネーションを置き換えるので、効率が向上します。

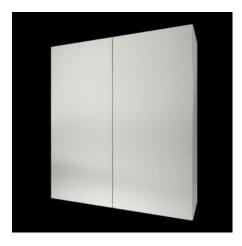





Features

品番	SE 5842.600
材質	エンクロージャー:鋼板 1.5 mm
	ドア:鋼板、2.0 mm
	リアパネル:鋼板製、1.5 mm
	グランドプレート:鋼板、1.5 mm
	マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm
表面	ハウジング、ドアおよびリアパネル:浸漬下塗り、外側は静電粉体
	塗装、テクスチャーペイント
	マウンティングプレートとグランドプレート:亜鉛メッキ
塗装色	RAL 7035

© Rittal 2025 2

Features

同梱品	エンクロージャー、トップ&サイド一体型
	ドア
	シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒ
	ンジに交換可能
	マウンティングプレート
	グランドプレート
	リアパネル、ねじを緩め取り外し可
	ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
	2 x システムレール (18 x 39 mm)
	リアパネル、ツーピースタイプ
寸法:	幅: 1,600 mm
	高さ: 1,800 mm
	奥行: 400 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅	1,499 mm x 1,696 mm
x高さ)	
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
保護等級、NEMA	NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1
	Type 2
	Type 3
	Type 3R
	Type 12
IK⊐−ド	IK10
ドアの数	2
基材	鋼板製
1パック	1個
純質量	222
総質量	231.5

© Rittal 2025

Features

PCF/VE (Cradle to Gate)	883.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
EAN	4028177959163
E-Number Sweden	E3465414
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	表面保護等級
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 PCF-declaration

© Rittal 2025