

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5843.600

VX SE システム エンクロージャー

State: 2026/05/10 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5843.600 - VX SE システム エンクロージャー

鋼板製独立型エンクロージャー。丈夫なエンクロージャー本体、2つの実装面、リアパネル (ねじ留め式) とドア付き。トップパネルとサイドパネルは一枚の鋼板でできていて、ロールフォーミングされた「フレーム」が付いています。VX25 のアクセサリーと系統的に互換性があります。サイドパネルを取り付ける必要がなく、幅広のエンクロージャーが小型の連結コンビネーションを置き換えるので、効率が向上します。

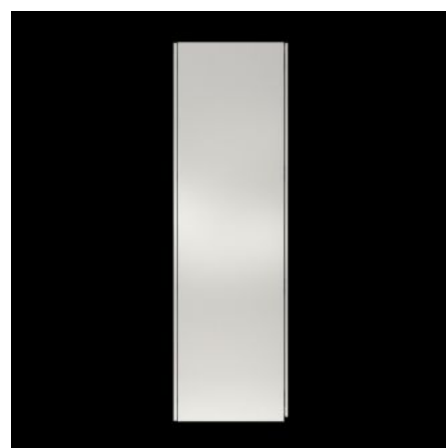

Features

| | |
|-----|---|
| 品番 | SE 5843.600 |
| 材質 | エンクロージャー：鋼板 1.5 mm ドア：鋼板、2.0 mm リアパネル：鋼板製、1.5 mm グラウンドプレート：鋼板、1.5 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm |
| 表面 | ハウジング、ドアおよびリアパネル：浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、テクスチャーペイント マウンティングプレートとグラウンドプレート：亜鉛メッキ |
| 塗装色 | RAL 7035 |

Features

| | |
|------------------------|---|
| 同梱品 | エンクロージャー、トップ&サイド一体型 ドア シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒンジに交換可能 マウンティングプレート グラウンドプレート リアパネル、ねじを緩め取り外し可 ロック：ダブルビットNo.5/3 mm 2 x システムレール (18 x 39 mm) リアパネル、ワンピースタイプ |
| 寸法： | 幅: 1,200 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 400 mm |
| マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ) | 1,099 mm x 1,896 mm |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | IP 55 |
| 保護等級、NEMA | NEMA 3R NEMA 12 |
| 型式等級、UL 50E に準拠 | タイプ 1 Type 2 Type 3 Type 3R Type 12 |
| IKコード | IK10 |
| ドアの数 | 2 |
| 基材 | 鋼板製 |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 178.9 kg |

Features

| | |
|-------------------------|---|
| 総質量 | 187.2 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 712.5 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF クラス分けに関する注記 | カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます |
| 関税率番号 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| 製品説明 | VX SE free-standing enclosure system, WHD: 1200x2000x400 mm, sheet steel, with mounting plate, two doors at the front |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Certificates | 表面 保護等級 |
| Explanations | CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 PCF-declaration |