

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5845.600

## VX SE システム エンクロージャー

State: 2026/05/05 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5845.600 - VX SE システム エンクロージャー

鋼板製独立型エンクロージャー。丈夫なエンクロージャー本体、2つの実装面、リアパネル (ねじ留め式) とドア付き。トップパネルとサイドパネルは一枚の鋼板でできていて、ロールフォーミングされた「フレーム」が付いています。VX25 のアクセサリーと系統的に互換性があります。サイドパネルを取り付ける必要がなく、幅広のエンクロージャーが小型の連結コンビネーションを置き換えるので、効率が向上します。

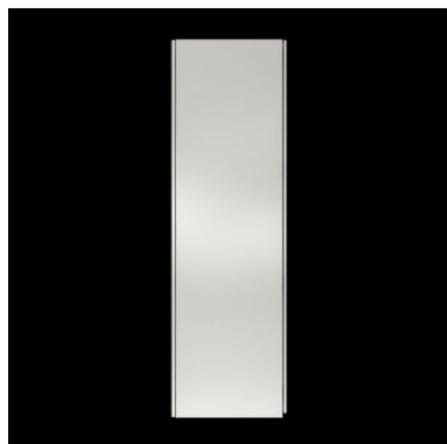

## Features

品番	SE 5845.600
材質	エンクロージャー：鋼板 1.5 mm ドア：鋼板、2.0 mm リアパネル：鋼板製、1.5 mm グラウンドプレート：鋼板、1.5 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm
表面	ハウジング、ドアおよびリアパネル：浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、テクスチャーペイント マウンティングプレートとグラウンドプレート：亜鉛メッキ
塗装色	RAL 7035

# Features

---

同梱品	エンクロージャー、トップ&サイド一体型 ドア シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒンジに交換可能 マウンティングプレート グラウンドプレート リアパネル、ねじを緩め取り外し可 ロック：ダブルビットNo.5/3 mm 2 x システムレール (18 x 39 mm) リアパネル、ワンピースタイプ
寸法：	幅: 1,200 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 600 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	1,099 mm x 1,896 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
保護等級、NEMA	NEMA 3R NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 2 Type 3 Type 3R Type 12
IKコード	IK10
ドアの数	2
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	196.6 kg

---

# Features

---

総質量	205.7 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	784.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
製品説明	VX SE Free-standing enclosure system, WHD: 1200x2000x600 mm, Sheet steel, with mounting plate, double door at the front

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	表面 保護等級
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 PCF-declaration