Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SE 5852.600 VX SE システム エンクロージャ

State: 2025/12/19 (Source: rittal.com/jp-ja)




SE 5852.600 - VX SE システム エンクロージャー ステンレス

ステンレス製独立型エンクロージャー。丈夫なエンクロージャー本体、2つの実装面、リアパネル (ねじ留め式) とドア付き。トップパネルとサイドパネルは一枚の鋼板でできていて、ロールフォーミングされた「フレーム」が付いています。VX25 連結型システムと完全に互換性があります。エンクロージャー幅は600~1200 mmまで。サイドパネルを取り付ける必要がないので、効率が向上します。





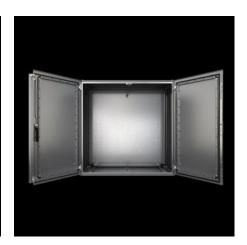

2

Features

品番	SE 5852.600
材質	ハウジング:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘアライン仕上げドア:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はヘアライン仕上げリアパネル:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘアライン仕上げグランドプレート:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mmマウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm

© Rittal 2025

Features

表面	ハウジング、ドアおよびリアパネル:ヘヤーライン加工(粒度400 xx)
	番) グランドプレート:塗装なし
	マウンティングプレート: 亜鉛めっき
同梱品	エンクロージャー、トップ&サイド一体型
	ドア
	シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒ
	ンジに交換可能
	リアパネル、ねじを緩め取り外し可
	マウンティングプレート
	グランドプレート
	ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
	2 x システムレール (18 x 39 mm)
寸法:	幅: 800 mm
	高さ: 1,800 mm
	奥行: 500 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	699 mm x 1,696 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
保護等級、NEMA	NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ1
	Type 2
	Type 3
	Type 3R
	Type 12
IKJ-F	IK10
ドアの数	1
	材料が硬いので、内装にはトルクスタッピングねじ 2486.400 のご
	使用をお薦めします。

© Rittal 2025

Features

基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
1パック	1個
純質量	119.85
総質量	125.35
EAN	4028177959354
E-Number Sweden	E3465421
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	表面保護等級
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書

© Rittal 2025