
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.



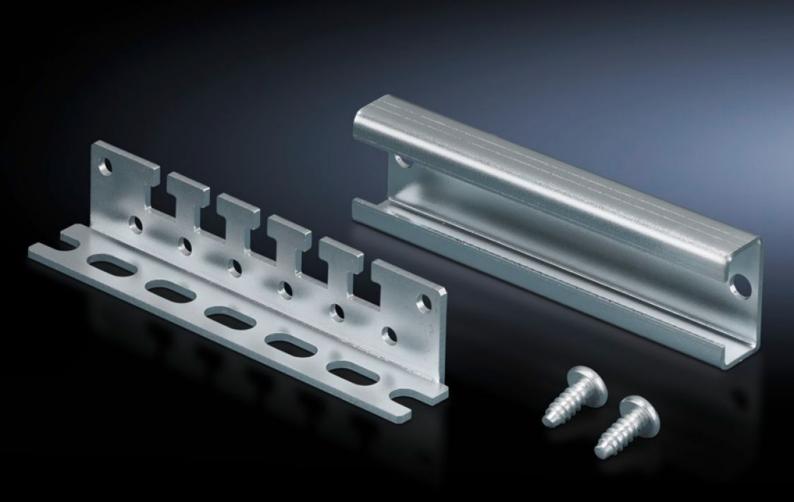

CP 6052.000 ケーブル固定ブラケット

State: 2025/11/15 (Source: rittal.com/jp-ja)



CP 6052.000 - ケーブル固定ブラケット

サポートアーム用カットアウト 直径130mm あるいは 120 x 65 mm 付きの操作用ハウジングに取り付けるために使用します。ケーブルの固定には、ケーブルクランプまたはケーブルタイを使用します。



Features

品番	CP 6052.000
製品説明	ケーブルクランプ、ケーブルタイ 2597.000あるいは市販のケーブ ルタイを使ってのケーブル固定も可能です。
用途	取り付け用カットアウト 120 x 65 mmあるいはØ 130 mmが加工してあるコマンドパネルへの取り付けに使用します。.
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	Cレールと固定ねじを含む
注記:	ブラケット高さ = 25 mm(40 mm Cレール装着時)
1パック	1 個
純質量	0.146
総質量	0.156
PCF/VE (Cradle to Gate)	0.6 kg CO2 eq (Cat B)

© Rittal 2025

Features

PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	73182900
EAN	4028177188273
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604

© Rittal 2025 3