


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

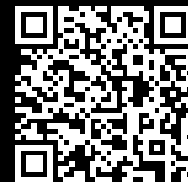

CP 6212.060

サポートプロファイル、高さ調節式

State: 2026/04/02 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6212.060 - サポートプロファイル、高さ調節式 サポートアームシステム用

新しい高さ調節式サポートアームは、マンマシンコミュニケーション上の主要パラメータを常に見やすい位置に調節可能です。このシステムは、壁側の CP 120 サポートアームシステムのコンポーネント類にアダプター無しで直接取り付けたり、ハウジング側の CP 60 サポートアームシステムに直接取り付けたりすることができます。

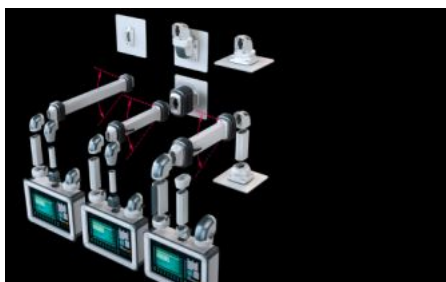

Features

| | |
|------|---|
| 品番 | CP 6212.060 |
| 製品説明 | 新しい高さ調節式サポートアームは、マンマシンコミュニケーション上の主要パラメータを常に見やすい位置に調節可能です。壁面取り付け側は、CP 120 サポートアームシステムのコンポーネント類に追加のアダプター無しで直接取り付けることができます。同様にハウジング側は、型式によって CP 60 あるいは CP 120 サポートアームシステムと接続可能です。 |

Features

| | |
|------------------------------|--|
| メリット | <p>サポートアームはどの位置にでも停止します</p> <p>クランプレバーで固定箇所を追加できます</p> <p>サポートアーム前部に取り付けられた調節ねじにより、掛かっている荷重に対して圧カスプリングが正確な調節を行います</p> <p>部品を取り外さなくても調節ねじを回せます</p> <p>回転部の大きなケーブルトレイおよびケーブルガイドによる安全性を確保</p> <p>ケーブルガイドへのアクセスを容易にする取り外し可能なサイドパネル</p> <p>取り付けハウジングの傾斜角度は、どの高さ位置においても同じです</p> <p>DVI や VGA などの大きいコネクターの付いたケーブルも、問題なく配線することが可能</p> <p>3つのシステムで、4～60 kg までの広い質量範囲に対応。(質量範囲は、取り付けられたハウジングと垂直サポートアームに適用されます)</p> |
| 仕様 | <p>ケーブルトレイ：36 x 11 mm (幅x高さ)、最大コネクタージェランド：41 x 17 mm (幅x高さ)</p> <p>調節範囲 600 mm (± 300 mm) により、より多くの人間工学的機能を提供します。</p> |
| 用途 | <p>ユーザーの身長に合わせて調整</p> <p>座った姿勢 / 立った姿勢での作業に合わせて調整</p> |
| 材質 | <p>関節部品：アルミダイカスト</p> <p>ベローズ：プラスチック</p> |
| 塗装色 | RAL 7035 |
| 同梱品 | 取り付け部品を含む |
| 長さ | 741 mm |
| Connection options enclosure | CP 60 |

Features

| | |
|-----------------------------------|---|
| Connection options wall / machine | CP 120 |
| 注記： | 高さ調節可能なサポートアームとのコンビネーションの場合は次のことにご注意ください：中間ヒンジを使用する場合は、高さ調節式サポートアームは必ず、操作用ハウジングに一番近い水平方向のポジションでご使用ください。 |
| 寸法： | 長さ: 741 mm |
| 荷重 | 4 kg...30 kg |
| 品番について | ケーブル引き込み用の最大断面サイズは 41 x 17 mm です。 質量範囲とは、装備済みのエンクロージャーと垂直サポートアームに適用されます。 |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 10.8 kg |
| 総質量 | 11.8 kg |
| 関税率番号 | 73269060 |
| ETIM 9 | EC000882 |
| ECLASS 8.0 | 27400556 |
| 製品説明 | CP support section height-adjustable, CP 120/60, for weight range 4-30 kg |