


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

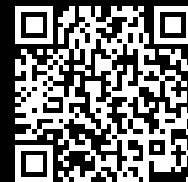

CP 6315.200

**ハンドルストリップ・ドア付きコマ
ンドパネルケース**

State: 2026/05/21 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6315.200 - ハンドルストリップ・ドア付きコマンドパネルケース

モダンなデザインの鋼板製ハンドルストリップ付きコマンドパネル、CP 60/120/180 サポートアームシステムに合う直径 130 mm サポートアーム用カットアウト付き、サービス(メンテナンス)を前方から行うタイプと後方から行うタイプとがあります、アルミ製フロントパネルは加工用に簡単に取り外せます、保護等級 IP 55。



Features

品番	CP 6315.200
材質	エンクロージャーとドア：鋼板 ハンドルストリップ：アルミニウム フロントパネル：アルミニウム カバーキャップ：プラスチック
表面	エンクロージャーとドア：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ ハンドルストリップ：アルマイト処理(無着色) フロントパネル：アルマイト処理(無着色)
塗装色	エンクロージャーとドア：RAL 7035 ハンドルストリップ：アルマイト処理(無着色) フロントパネル：アルマイト処理(無着色) カバーキャップ：RAL 7024 近似色

Features

同梱品	サポートアームコネクタ（直径130 mm）用カットアウトおよび補強付きエンクロージャー フロントには最大のカットアウト、加工が容易な 3 mm 厚のアルミニウムフロントパネルでカバーされている サイドにハンドルストリップおよびカバーキャップ ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック 成形内装アングル、システム穴付き
寸法：	幅: 380 mm 高さ: 300 mm 奥行: 210 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
仕様	前面ドア仕様
注記：	ハウジングを回転させれば、サポートアームコネクタとドアヒンジを交換できます オプション：サポートアームコネクタ Ø 130 mm、補強プレートにセンターよりずらして、あらかじめ形成されていて、簡単に穴をうがつことが可能 前方よりのサービスアクセス用ロックシステム：ロックインサート(41 mm) タイプ C、シリンダー錠、プラスチック製レバーハンドルおよび T 型ハンドル、タイプ C
基材	アルミニウム
品番について	別売り 対応マウンティングプレート 5050.430、部品(付属品)袋 5050.507
ロック	ロックの仕様: クレセントカム ロックの数: 1 ロックインサート: ダブルビット 3 mm
1パック	1 個
純質量	7.955 kg
総質量	8.374 kg

Features

関税率番号	94032080
ECLASS 8.0	27180505
製品説明	CP Operating housing with handle strips, WHD: 380x300x210 mm, Sheet steel, handle strips made of aluminum, Servicing access from the front

Approvals

Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
--------------	----------------------