


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

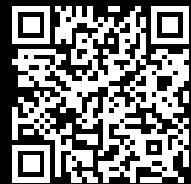

CP 6372.542 コンフォートパネル

State: 2026/01/31 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



FRIEDHELM LOH GROUP

CP 6372.542 - コンフォートパネル

アルミニウム製ハウジングのため、熱伝導性が高く、理想的な自然冷却が可能。軽量だが頑丈。保護等級 IP 65 (IEC 60 529準拠)。



Features

品番	CP 6372.542
仕様	サポートアームコネクターØ 130 mm
メリット	アルミニウムハウジングのため、熱伝導性が高く、理想的な自然冷却が可能。 頑丈でしかも軽量 リタールのすべてのスタンドシステムやサポートアームシステムと互換性があります。
材質	エンクロージャー：アルミニウム押出成形プロファイル コーナーピース：亜鉛ダイカスト コーナープロテクター：プラスチック
General colour	アルマイト処理(無着色)
塗装色	エンクロージャー：アルマイト処理(無着色) コーナーピース：RAL 7035 コーナープロテクター：RAL 7024 近似色

Features

同梱品	サポートアームコネクター用カットアウト付きハウジング 3 mm ダブルビットロックインサートは、ロックインサート(41 mm)、プラスチック製レバーハンドルおよびT型ハンドル、タイプCと交換可能です。 フロントパネル用パッキングおよび固定部品 リアパネルはヒンジ付き、ヒンジはハウジングの長手側に付けられています
寸法：	幅: 628.5 mm 高さ: 508.5 mm 奥行: 170 mm
取り付け可能奥行	152 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 12
適用フロントパネル幅サイズ	520 mm
適用フロントパネル高さサイズ	400 mm
仕様	背面ドア仕様
注記：	ハウジングを回転させれば、サポートアームコネクターを交換できます。
基材	アルミニウム
ロック	ロックの仕様: カムロック ロックの数: 2 ロックインサート: ダブルビット 3 mm
1パック	1 個
純質量	12.678
総質量	13.345
EAN	4028177663077

Features

ETIM 9 EC002504

ECLASS 8.0 27180505

Approvals

Approvals UL + C-UL (listed)

Explanations CE適合宣言書
UKCA適合宣言書