


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

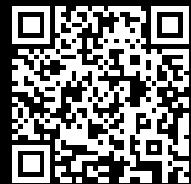

CP 6380.510 オプチパネル

State: 2026/02/05 (Source: rittal.com/jp-ja)



CP 6380.510 - オプチパネル

アルミニウム製ハウジングのため、熱伝導性が高く、理想的な自然冷却が可能。より小型のパネルと制御ソリューションに。実装機器とほぼ同様のスペースしか必要としない、きわめてスリムなデザイン。



Features

品番	CP 6380.510
仕様	サポートアームコネクターØ 130 mm
メリット	アルミニウムハウジングのため、熱伝導性が高く、理想的な自然冷却が可能。 頑丈でしかも軽量 リタールのすべてのスタンドシステムやサポートアームシステムと互換性があります。
材質	エンクロージャー：アルミニウム押出成形プロファイル コーナーピース：亜鉛ダイカスト コーナープロテクター：プラスチック
General colour	アルマイト処理(無着色)
塗装色	エンクロージャー：アルマイト処理(無着色) コーナーピース：RAL 7035 コーナープロテクター：RAL 7024 近似色

Features

同梱品	ハウジング、ヒンジ付きリアパネル付き。 パッキンを含む フロントパネル用パッキングおよび固定部品
取り付け可能奥行	150 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 65
適用フロントパネル幅サイズ	520 mm
適用フロントパネル高さサイズ	500 mm
仕様	背面ドア仕様
注記：	ハウジングを回転させれば、サポートアームコネクターを交換できます。 3 mm ダブルビットロックインサートは、ロックインサート(41 mm)、プラスチック製レバーハンドルおよびT型ハンドル、タイプ Cと交換可能です。 リアパネルのヒンジ位置は、最も長いハウジング側
基材	アルミニウム
ロック	ロックの仕様: カムロック ロックの数: 2 ロックインサート: ダブルビット 3 mm
1パック	1 個
純質量	10.922
総質量	11.497
関税率番号	94032080
EAN	4028177663183
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書