


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

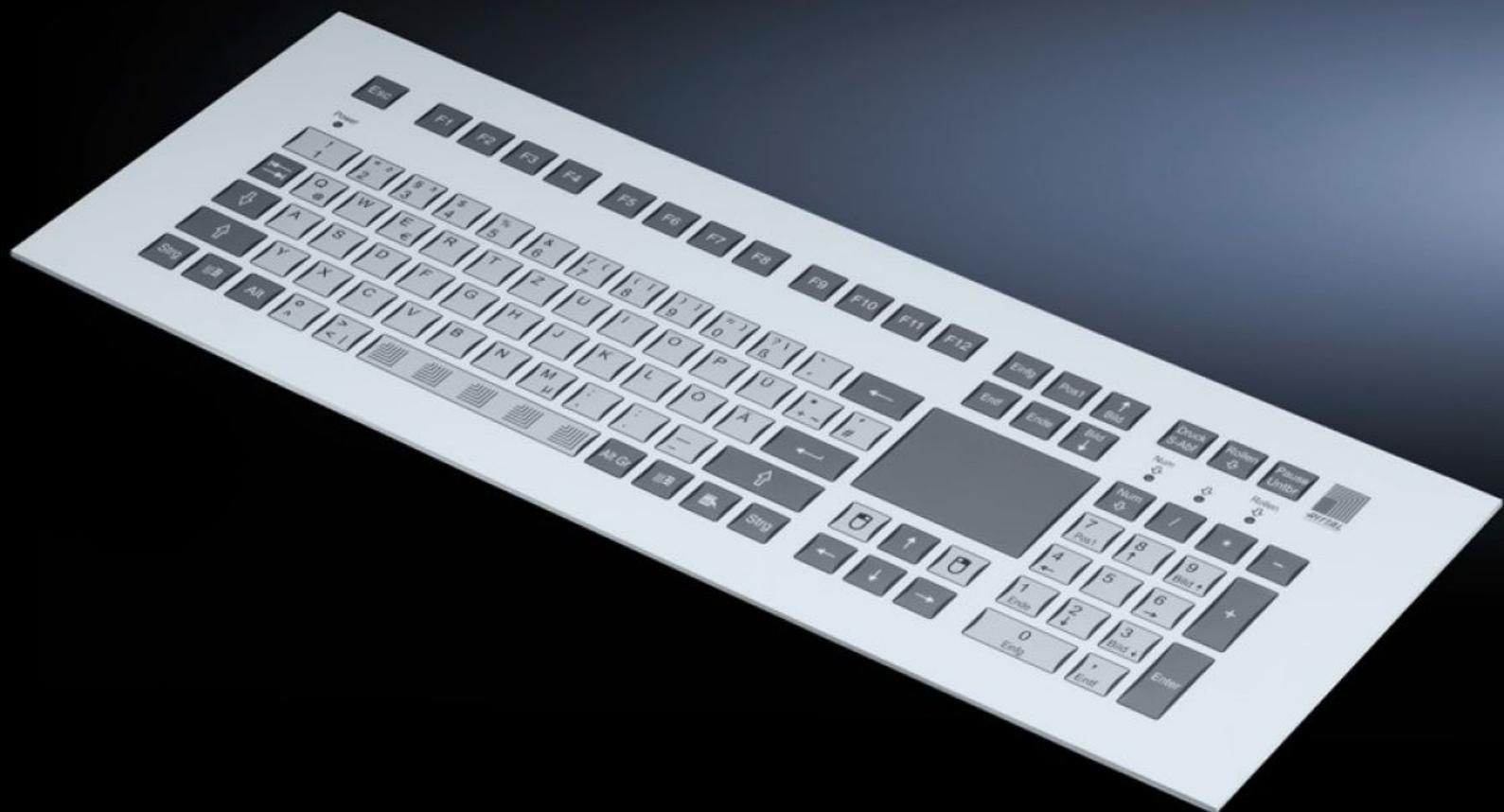

## SM 6446.030

## 組み込み式キーボード、19インチ/ (4 U)

State: 2026/02/26 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 6446.030 - 組み込み式キーボード、19インチ/(4 U) タッチパッド内蔵

内蔵型のタッチパッドが付いています。マウスを保護等級に合わせてつなげる必要がないため、配線をセーブできます。



## Features

品番	SM 6446.030
製品説明	内蔵型のタッチパッドが付いています。マウスを保護等級に合わせてつなげる必要がないため、配線をセーブできます。軽いタッチでタイピングができるショートストロークキーは縁に凹凸があるので分かりやすく、心地良い感触です。
メリット	横にテンキーが付いているので、数字入力がスピーディに行えます 密閉型の本体は洗浄も可能 DIN 42 115 に準拠した、高い耐性
材質	フロントパネル：アルミニウム
同梱品	USB接続ケーブル、長さ 1.8 m パッキン 穴加工用テンプレート 平面用固定具

# Features

寸法：	幅: 482.6 mm 高さ: 177 mm 奥行: 30 mm
Number keys	2.6 N
Number keys	0.3 mm
インターフェース	1 x USB
Number keys	105
レイアウト	ドイツ式
Resolution capacitive touchpad	40 ピクセル/mm
Lifetime	操作回数 300万回
寸法：	ねじ: M5 ねじ長さ: 20 mm
動作温度範囲	-40 °C...90 °C
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 65 (フロント側クローズ時)
1パック	1 個
純質量	1.44 kg
総質量	1.82 kg
関税率番号	84716060
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
製品説明	SM Built-in keyboard 19"/4 U, WHD: 482,6x177x30 mm, Installation depth: 23 mm, german, With integral touchpad

# Approvals

---

Explanations

CE適合宣言書