

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6538.010

ドア付きコマンドパネル本体

State: 2026/06/10 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6538.010 - ドア付きコマンドパネル本体 ステンレス

食品用認可プラスチック製ハンドルストリップ付き、ステンレス 1.4301 (AISI 304) 製、ドア付き操作作用ハウジング。サポートアームシステム ステンレス製 CP40 との組み合わせが可能。

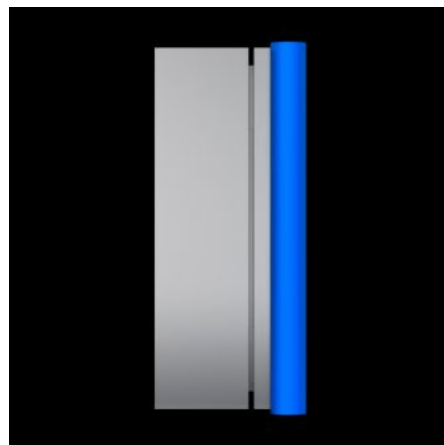

Features

| | |
|----------------|--|
| 品番 | CP 6538.010 |
| 仕様 | CP 40 サポートアーム接続部 (ステンレス製) 付き |
| 材質 | エンクロージャーとドア：ステンレス、1.4301 (AISI 304) ハンドルストリップ：食品用認可プラスチック、青色に着色 |
| 表面 | ヘアライン仕上げ、粒度400番 |
| General colour | ステンレス |
| 塗装色 | ハンドルストリップ、RAL 5002 近似色 |
| 同梱品 | エンクロージャー、密閉型 CP 40 サポートアームシステム ステンレス用のカットアウトおよび補強です ガイドプレート付きロック ドア、密閉フレームおよび側面ハンドルストリップ付き ロック：ダブルビットNo.5/3 mm |

Features

| | |
|--------------------------|---|
| 寸法： | 幅: 400 mm 高さ: 400 mm 奥行: 150 mm |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 66 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| 注記： | ハウジングを回転させれば、サポートアームコネクタとドアヒンジを交換できます 3 mm ダブルビットロックインサートは、ロックインサート(41 mm)、プラスチック製レバーハンドルおよびT型ハンドル、タイプ Cと交換可能です。 |
| 基材 | ステンレス、1.4301 (AISI 304) |
| 品番について | 別売り 対応マウンティングプレート 5050.453、部品(付属品)袋 5050.507 |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 8.84 kg |
| 総質量 | 8.85 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 43.29 |
| 関税率番号 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002504 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |
| 製品説明 | CP Command panel housing with door, WHD: 400x400x150 mm, Stainless steel 1.4301 |

Approvals

Approvals

Approvals

UL

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書

PCF-declaration