Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.






CP 6538.010 ドア付きコマンドパネル本体

State: 2025/11/04 (Source: rittal.com/jp-ja)



CP 6538.010 - ドア付きコマンドパネル本体 ステンレス

食品用認可プラスチック製ハンドルストリップ付き、ステンレス 1.4301 (AISI 304) 製、ドア付き操作用ハウジング。サポートアームシステム ステンレス製 CP40 との組み合わせが可能。

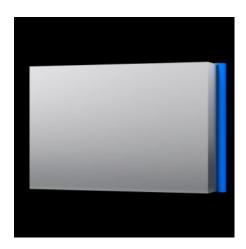





Features

品番	CP 6538.010	
仕様	CP 40 サポートアーム接続部 (ステンレス製) 付き	
材質	エンクロージャーとドア:ステンレス、1.4301 (AISI 304) ハンドルストリップ:食品用認可プラスチック、青色に着色	
表面	ヘアライン仕上げ、粒度400番	
General colour	ステンレス	
塗装色	ハンドルストリップ、RAL 5002 近似色	
同梱品	エンクロージャー、密閉型 CP 40 サポートアームシステム ステンレス用のカットアウトおよび 補強です ガイドプレート付きロック ドア、密閉フレームおよび側面ハンドルストリップ付き ロック:ダブルビットNo.5/3 mm	

© Rittal 2025 2

Features

寸法:	—————————————————————————————————————		
J /A •	高さ: 400 mm		
	奥行: 150 mm		
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 66		
Protection category NEMA	NEMA 12		
注記:	ハウジングを回転させれば、サポートアームコネクターとドアヒンジを交換できます 3 mm ダブルビットロックインサートは、ロックインサート(41 mm)、プラスチック製レバーハンドルおよびT型ハンドル、タイプCと交換可能です。		
基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)		
品番について	別売り 対応マウンティングプレート 5050.453、部品(付属品)袋 5050.507		
1パック	1個		
純質量	8.84		
総質量	8.85		
関税率番号	94032080		
EAN	4028177220386		
ETIM 9	EC002504		
ECLASS 8.0	27180505		

Approvals

Approvals	UL		
-----------	----	--	--

© Rittal 2025 3

Approvals

Explanations

CE適合宣言書 UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 4