


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

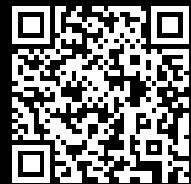

## CP 6539.010

### ドア付きコマンドパネル本体

State: 2025/12/08 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://rittal.com/jp-ja))



FRIEDHELM LOH GROUP

# CP 6539.010 - ドア付きコマンドパネル本体 ステンレス

食品用認可プラスチック製ハンドルストリップ付き、ステンレス 1.4301 (AISI 304) 製、ドア付き操作用ハウジング。サポートアームシステム ステンレス製 CP40 との組み合わせが可能。



## Features

品番	CP 6539.010
仕様	CP 40 サポートアーム接続部 (ステンレス製) 付き
材質	エンクロージャーとドア：ステンレス、1.4301 (AISI 304) ハンドルストリップ：食品用認可プラスチック、青色に着色
表面	ヘアライン仕上げ、粒度400番
General colour	ステンレス
塗装色	ハンドルストリップ、RAL 5002 近似色
同梱品	エンクロージャー、密閉型 CP 40 サポートアームシステム ステンレス用のカットアウトおよび 補強です ガイドプレート付きロック ドア、密閉フレームおよび側面ハンドルストリップ付き ロック：ダブルビットNo.5/3 mm

# Features

---

寸法 :	幅: 600 mm 高さ: 400 mm 奥行: 150 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 12
注記 :	ハウジングを回転させれば、サポートアームコネクターとドアヒンジを交換できます 3 mm ダブルピットロックインサートは、ロックインサート(41 mm)、プラスチック製レバーハンドルおよびT型ハンドル、タイプCと交換可能です。
基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
1パック	1 個
純質量	12
総質量	12.15
関税率番号	94032080
EAN	4028177220393
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

# Approvals

---

Approvals	UL
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書