


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

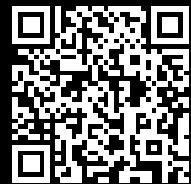

## CX 6712.000 CX デスクユニット

State: 2026/02/13 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))



FRIEDHELM LOH GROUP

# CX 6712.000 - CX デスクユニット

CX コンソールシステムは、2ピースまたは3ピースで構成されており、幅サイズは4種類用意されています。



## Features

品番	CX 6712.000
仕様	センターパーテーション
材質	エンクロージャー：鋼板 1.5 mm デスクプレート：鋼板製 (2.0 mm)、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
表面	エンクロージャーとカバー：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャー カバー、リア側にヒンジ付き。ステイ(自動的にロック)2個付き。 ロック解除、左側は自動、右側は手動 エンクロージャーボトムにケーブル引き込み用開口部 ロック：ダブルビットNo.5/3 mm
寸法：	幅: 1,200 mm 奥行: 745 mm

# Features

前方高さ	130 mm
高さ リア	200 mm
ドアの数	2
IKコード	IK10
注記：	<p>デスクユニットを塞ぐためには、エンドプレート (カバー) が必要です</p> <p>2 パーツ構成のコンソールには、ベースユニットとデスクユニット用のエンドプレート (カバー) が必要です</p> <p>3 パーツ構成のコンソールには、ベースユニットとコンソールユニットが必要です</p>
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
基材	鋼板製
寸法：	幅: 1,200 mm
ロックの数	3
ロックの仕様	カムロック
ロックインサート	ダブルビット 3 mm
ロック	ロックの仕様: カムロック ロックの数: 3 ロックインサート: ダブルビット 3 mm
1パック	1 個
純質量	36
総質量	36.5
関税率番号	94032080

# Features

---

EAN	4028177983700
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書