
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



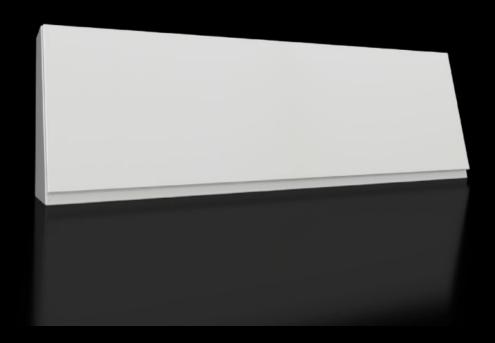

CX 6723.000 CXコンソールユニット

State: 2025/11/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



CX 6723.000 - CXコンソールユニット

4つの幅サイズは、独自のモニタリングや3分割型の CX コンソールシステムに要求される諸条件を満たします。







Features

品番	CX 6723.000
仕様	コンソールユニット
製品説明	4つの幅サイズは、独自のモニタリングや 3 分割型の CX コンソー ルシステムに要求される諸条件を満たします。
材質	エンクロージャー:鋼板 1.5 mm ドア:鋼板製、2.0 mm、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
表面	エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、 凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャー カバー、下側ヒンジ付き。カバーホルダー付属。 自在にケーブル引き込みできるようボトムを開放 ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
寸法:	幅: 1,600 mm 高さ: 515 mm
奥行 (上部)	125 mm

© Rittal 2025

Features

奥行 (下部)	245 mm
IKコード	IK10
注記:	3 パーツ構成のコンソールには、デスクユニットとベースユニット が必要です
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
基材	鋼板製
寸法:	幅: 1,600 mm 高さ: 515 mm 奥行 (上部): 125 mm 奥行 (下部): 245 mm
ロックの数	3
ロックの仕様	カムロック
ロックインサート	ダブルビット3mm
ロック	ロックの仕様: カムロック ロックの数: 3 ロックインサート: ダブルビット 3 mm
1パック	1個
純質量	39
総質量	40
関税率番号	94032080
EAN	4028177983649
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784

© Rittal 2025

Features

ECLASS 8.0	27180504

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	

© Rittal 2025