


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

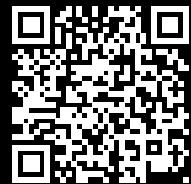

IW 6900.301 PC 用ラックシステム

State: 2025/12/16 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



FRIEDHELM LOH GROUP

IW 6900.301 - PC 用ラックシステム タワー PC 用 ハウジング

市販のタワー PC 用キャビネット。

Features

品番	IW 6900.301
仕様	トップパネルは、ワークデスクの取り付け、あるいは平面下への取り付けができるようになっています。 ボトムは、アルミダイキャスト脚の取り付け、あるいは平面上への取り付けができるようになっています。
製品説明	市販のタワーPC、適用サイズ：最大 幅x高さx奥行=250 x 530 x 600 mm (最大20 kg) を、付属のベルトを使ってドアにねじ留めされたベースにしっかりと固定できます。ドアを開けば、PC の背面にあるインターフェースに無理なくアクセスできます。ハウジングは、フィルターファンがすでに取り付けられているため、すぐに使用できます。
材質	エンクロージャー：鋼板 ドア：鋼板 デザインストリップ：アルミニウム
表面	エンクロージャー： 静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ ドア：静電粉体塗装
塗装色	エンクロージャー： RAL 7035 ドア： RAL 7015 デザインストリップ： RAL 7035

Features

同梱品	エンクロージャー、密閉型 ドアヒンジ位置は右側 ドア、内側にねじ留めされたベース部付き カムロック、サイド ダブルビットロックインサートを含む リアパネルには付属のコネクターグランド用のカットアウト2ヶ所 ケーブルグランド M20、黄銅、ニッケルめっき 左のサイドパネルに取り付け済みのフィルターラーバー 右側サイドパネルに取り付けたフィルターファン、55 m ³ /h, 230 V, 50/60 Hz
寸法：	幅: 760 mm 高さ: 760 mm 奥行: 300 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 54 (同梱のコネクターグランドを使用した場合)
保護等級、NEMA	NEMA 12 (同梱のコネクターグランドを使用した場合)
基材	アルミニウム
1パック	1 個
純質量	34.2
総質量	36
EAN	4028177937598
ECLASS 8.0	27180501

Approvals

Explanations	CE適合宣言書
--------------	---------