


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.

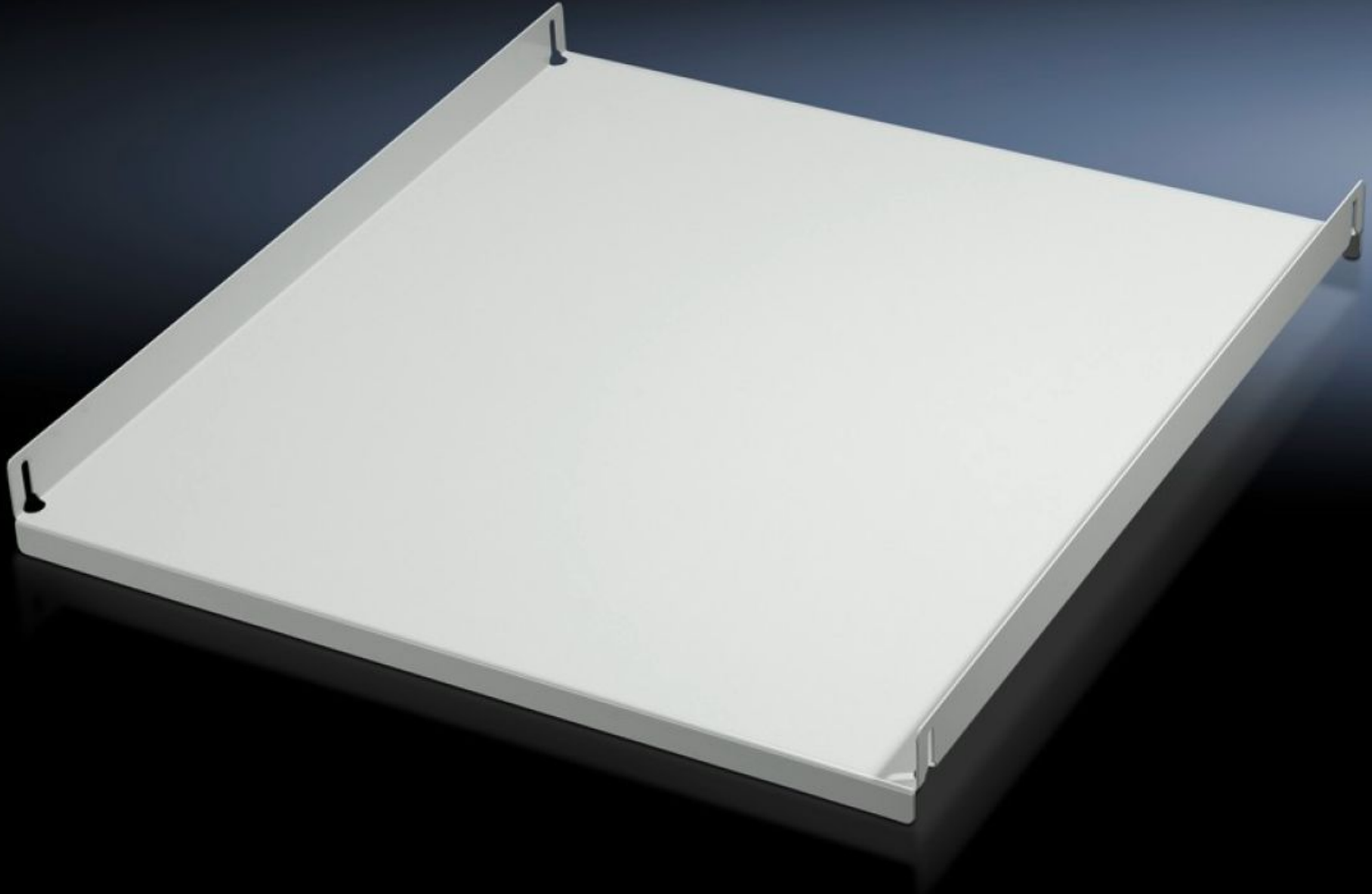

**DK 7000.620**

**ユニットテーブル、固定式**

State: 2026/04/05 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7000.620 - ユニットテーブル、固定式 TE 用

横から、前後の482.6 mm（19インチ）のマウンティングフレームに固定されます。負荷能力：30 kg。

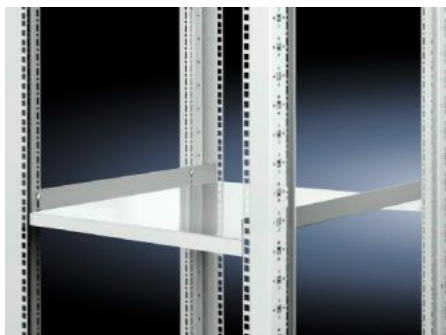

## Features

品番	DK 7000.620
製品説明	TE のフロント側とリア側の 482.6mm(19インチ)マウントフレーム間にサイドから固定します。
材質	鋼板製
表面	塗装
塗装色	RAL 7035
同梱品	取り付け部品を含む
Distance between mounting levels	495 mm
Load capacity static	300 N
注記：	スライドレールとの併用はできません。
耐荷領域	幅: 505 mm 奥行: 410 mm

# Features

---

寸法：	幅: 511 mm 高さ: 22 mm 奥行: 413 mm
1パック	1個
純質量	3.25 kg
総質量	3.7 kg
関税率番号	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
製品説明	TE Component shelf, WHD: 511x22x413 mm, 30 kg, static, distance between levels: 495 mm, static installation, For TE, RAL 7035