


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

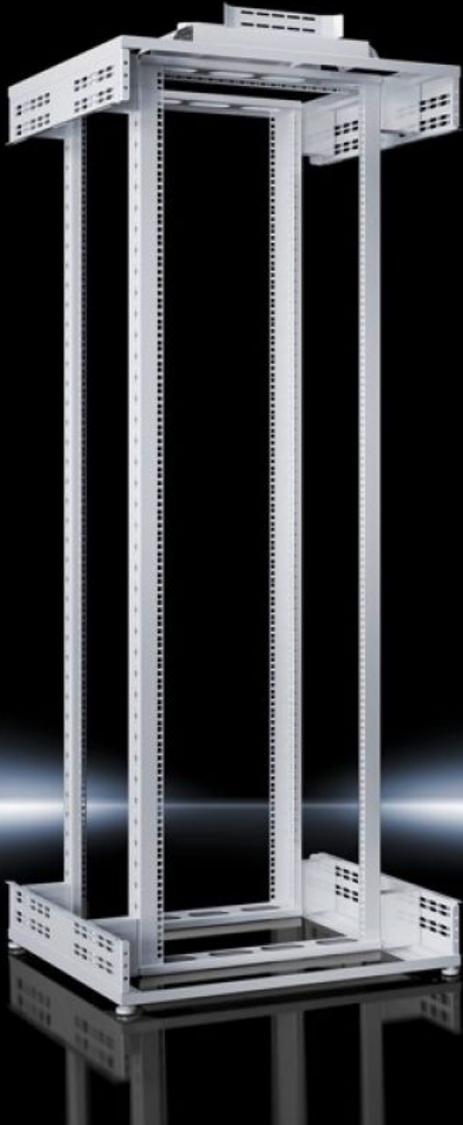

TE 7000.944

TE 7000 オープン

State: 2025/07/08 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7000.944 - TE 7000 オープン

TE 7000オープン、組み立てと取り付けの際のすべての方向からの最適なアクセスと、開放的な構造によるスムーズな空気の流れ。

Features

品番	TE 7000.944
メリット	すべて方向からアクセス可能であるため、組み立ておよび設置作業が楽になります オープンデザインなので通気性も抜群 大量のケーブル処理に標準的にルーフエリアにケーブルトレイを装備 ラックレール間のピッチは無段階で調整可能です
材質	鋼板製
表面	静電粉体塗装
塗装色	RAL 7035
同梱品	前後に19インチ取り付け面付きの、自立式マウントフレーム ケーブル引き込み用のオープンルーフフレーム ケーブルガイドトレイ 3個 オープンベースフレーム (幅方向への実装用システムセクション2本付き) レベル調整脚
寸法：	幅: 800 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 1,000 mm
高さ単位(ユニット)	42 U
高さ単位(ユニット)	42 U

Features

取り付け面間隔（出荷時の状態において）	745 mm
---------------------	--------

耐荷重(静荷重)	700 kg
----------	--------

基材	鋼板製
----	-----

1パック	1 個
------	-----

純質量	55.93
-----	-------

総質量	63
-----	----

関税率番号	94032080
-------	----------

EAN	4028177551220
-----	---------------

ECLASS 8.0	27180207
------------	----------