


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

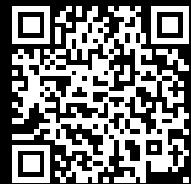

DK 7030.040 CMC III I/O ユニット

State: 2026/02/09 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



DK 7030.040 - CMC III I/O ユニット

8箇所のデジタルインプット監視および4個のリレー制御が可能です。



Features

品番	DK 7030.040
製品説明	ソフトウェアを介して、リレーは測定値に連動され、特定状況下での作動が可能になります。これにより機器の制御、および、信号の伝送が可能になります。プロセッシングユニットコンパクトと連動させることはできません。
メリット	プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識 出入り口が密集しているので、わずかなスペースで足ります。
機能方法	プロセスユニットによる、バスへの自動連続番号配布 給電は、CANバスインターフェース経由で行われます。 内蔵のLEDによるステータス表示 ポテンシャルフリー(無電位)信号用インプット リレー出力(切替接点)、最大負荷 24 V (DC) 1 A
材質	プラスチック フロント側：光沢仕上げ エンクロージャー：テクスチャー

Features

塗装色	エンクロージャー：RAL 7035 フロント側：RAL 9005
同梱品	CMC III I/O ユニット 平面へ取り付けるための固定部品を含む
バスシステム インターフェース	2 x RJ45 CANバス
インターフェース	デジタル入力 8力所 リレー出力 4つ (最大 24 V DC/1 A)
IoT インターフェースごとの最多 ログイン数	16
PU 最多ログイン数	8
注記：	プロセッシングユニット コンパクトと連動させることはできません
寸法：	幅: 138 mm 高さ: 40 mm 奥行: 132 mm
動作温度範囲	0 °C...55 °C
湿度(結露無きこと)	5...95 %
1パック	1 個
純質量	0.5
総質量	0.56
関税率番号	85311095
EAN	4028177659360
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	製造者宣言書 CE適合宣言書