


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

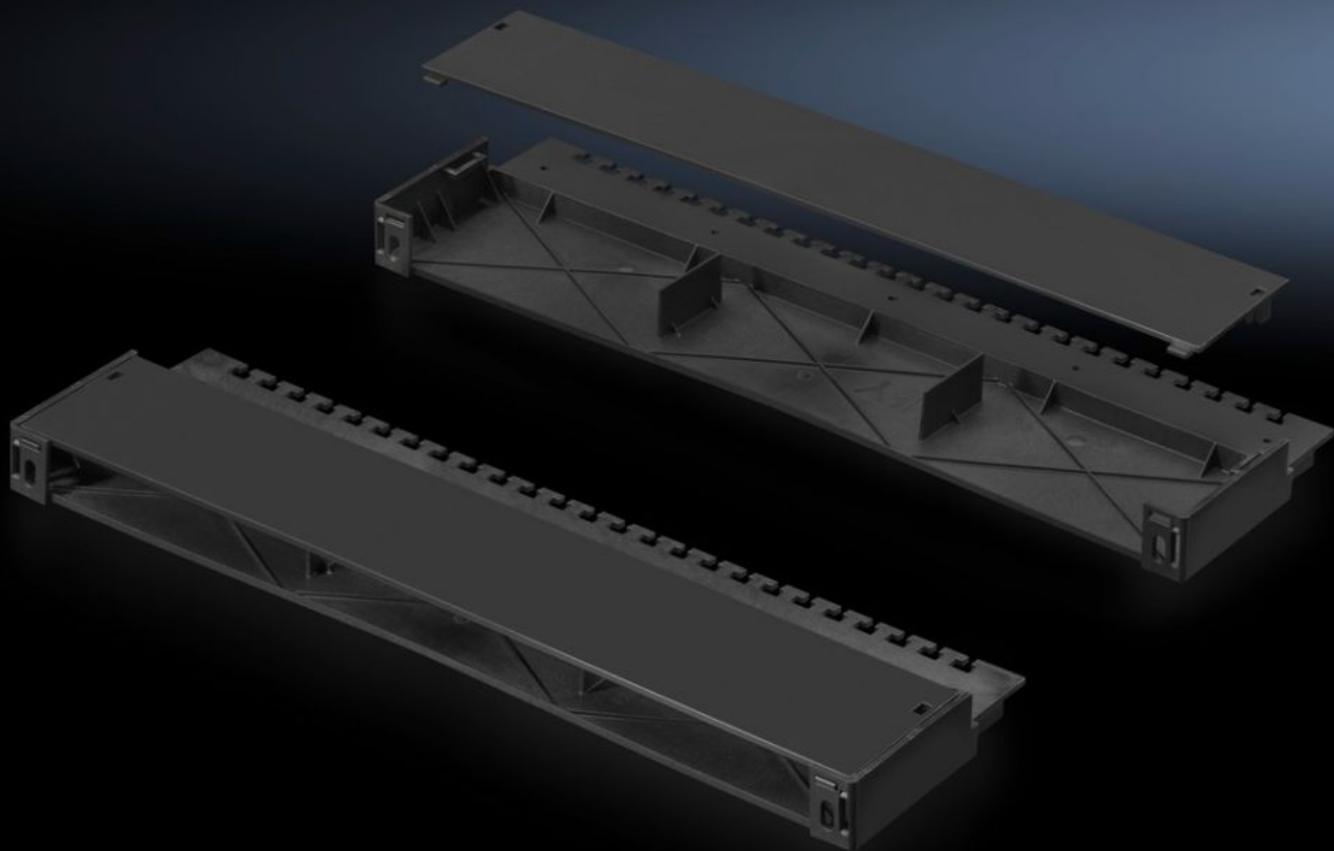

DK 7030.087 CMC III ケーブルクランプブラケット

State: 2026/02/08 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7030.087 - CMC III ケーブルクランプブラケット

CMC III 19インチ取り付けユニットの後ろ側のケーブルクランプおよびケーブル収納に使用します。

Features

品番	DK 7030.087
製品説明	CMC III 19インチ 取り付けユニット 7030.088 の背面への固定に使用します (工具は不要です)。取り付けてられたCMC III 機器の後ろ側の整線および、ストレインリリーフを目的としたケーブルの固定を可能にします。取り付けてられたCMC III 機器の後ろ側の整線および、張力緩和を目的としたケーブルの固定を可能にします。
メリット	ケーブルホルダー 燃焼性状：自己消炎性 (UL 94 HB準拠)
用途	ケーブルガイド/ケーブルクランプ
材質	プラスチック
塗装色	RAL 9005
同梱品	取り付け部品を含む
長さ	455 mm
寸法：	幅: 150 mm 高さ: 50 mm 長さ: 455 mm
動作温度範囲	0 °C...55 °C
湿度(結露無きこと)	5...95 %
1パック	1 個
純質量	0.4

Features

総質量 0.503

関税率番号 39269097

EAN 4028177701229

ETIM 9 EC000322

ECLASS 8.0 27189253