
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.



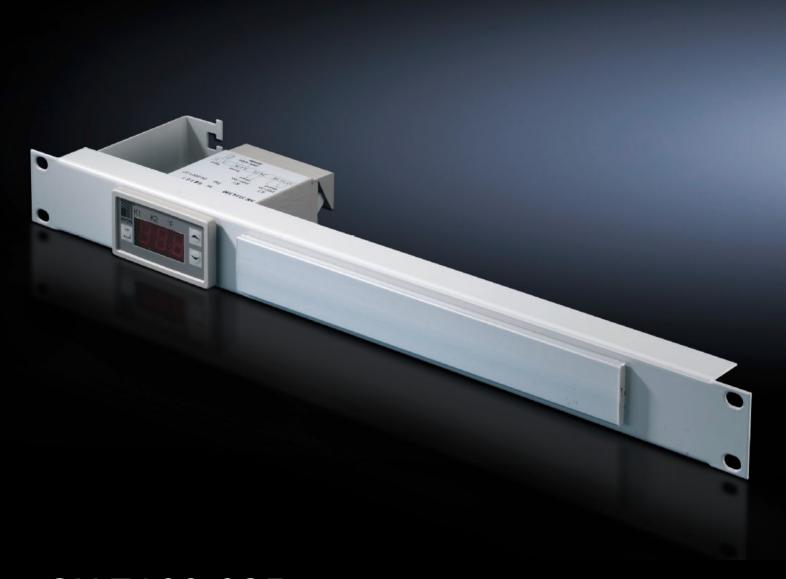

SK 7109.035 デジタル内部温度モニターとサーモ スタット

State: 2025/11/16 (Source: rittal.com/jp-ja)



SK 7109.035 - デジタル内部温度モニターとサーモスタット 1 U パッチパネルに組み込まれている

Features

品番	SK 7109.035
製品説明	電源ケーブル用の固定具と銘板ホルダーが付いています。
仕様	3桁7セグメントによる表示 摂氏表示と華氏表示の切替え可能 長さ1800 mmのNTCセンサー付き 切替接点およびa接点の2つのリレーアウトプット(最大接点容量は 230 V、6 A) 接点作動公差は自由に設定可能
塗装色	RAL 7035
1パック	1個
設定範囲	5 °C55 °C
定格電圧	100 V~230 V、単相、50 Hz/60 Hz 24 V~60 V (DC)
純質量	0.72
総質量	0.86
関税率番号	94039910
EAN	4028177165649
ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210707

© Rittal 2025

Approvals

Certificates EAC

© Rittal 2025