
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



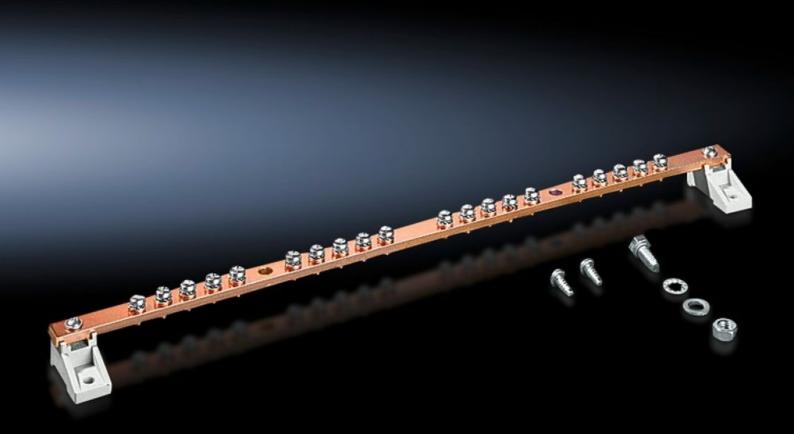

DK 7113.000 アースレール、水平

State: 2025/11/12 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 7113.000 - アースレール、水平 AX、VX、VX IT、TS、 TS IT 用

電位補正レール、電流負荷能力:約200 A。

Features

品番	DK 7113.000
同梱品	アース用レール、E-Cu 57、DIN EN 12 163、DIN EN 13 601に準
	拠、15 x 5 mm
	ねじ(M5)付き接続ポイント 20箇所
	アース線用ターミナル 25 mm² 2箇所
	絶縁ブラケット 2個
	取り付け部品を含む
寸法:	幅: 15 mm
	高さ: 5 mm
	長さ: 450 mm
適用	エンクロージャータイプ: AX
	VX
	VX IT
	TS
	TS IT
	AX ウォール型キャビネット、3分割型
	幅: > 600 mm
	奥行: > 600 mm
	適用幅/奥行: 800 mm
1パック	1個
純質量	0.402
 総質量	0.436

© Rittal 2025

Features

関税率番号	74198090
EAN	4028177124943
E-Number Sweden	E7239683
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605

Approvals

Explanations 製造者宣言書

© Rittal 2025