


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.

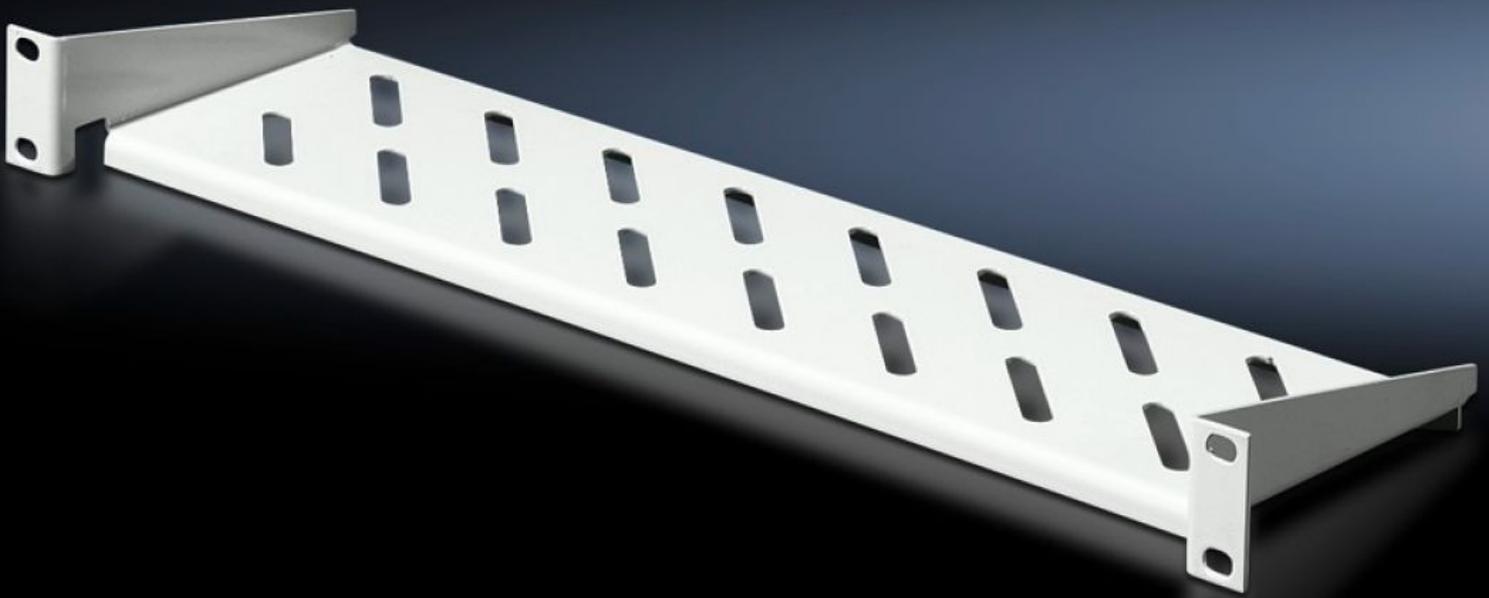

**DK 7119.140**

**ユニットテーブル、固定式 (1 U)**

State: 2026/05/05 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7119.140 - ユニットテーブル、固定式 (1 U) 482.6 mm (19インチ) システム穴

482.6 mm (19インチ) / 535 mm (メートル単位)、モデムまたはミニハブなどの、小型のアクティブコンポーネント用の、インチ単位とメートル単位の2タイプの保管面、負荷能力：10 kg。

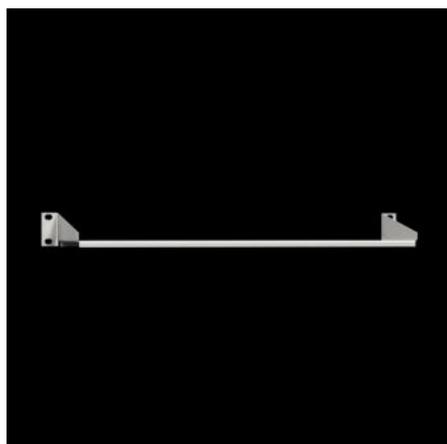

## Features

品番	DK 7119.140
仕様	仕様：19インチ
製品説明	モデムやミニハブなど、小型のアクティブ機器を置くテーブルとして最適です。
材質	鋼板製
塗装色	RAL 7035
耐荷重	10 kg (平面静荷重)
注記：	スライドレールとの併用はできません。 1U内のスペース、実装高さ約 35 mmを自由に使えます。
寸法：	幅: 482.6 mm 奥行: 140 mm

# Features

1パック	1 個
純質量	0.781 kg
総質量	0.881 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	3.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
製品説明	DK Component shelf, WHD: 482,6x1 Ux140 mm, 10 kg, static, distance between levels:, static installation, For 482.6 mm (19") system punchings, RAL 7035