
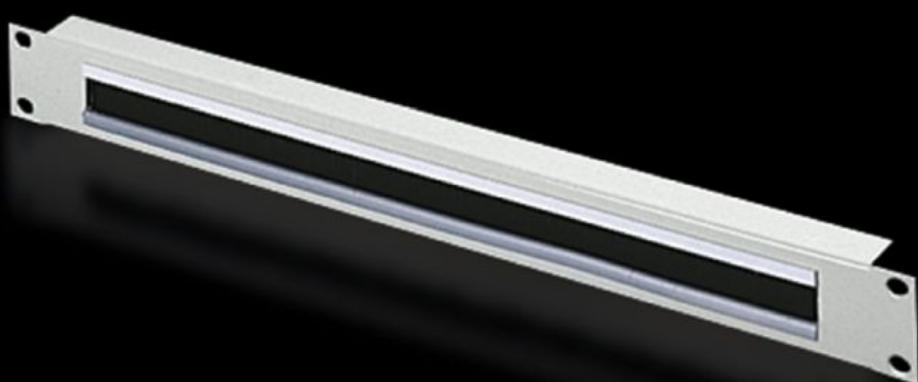


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

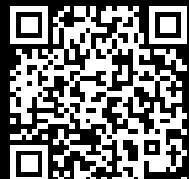

## DK 7140.535

ブラシストリップ付きケーブル引き  
込みパネル

State: 2026/01/31 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7140.535 - ブラシストリップ付きケーブル引き込みパネル 482.6 mm (19インチ)

ブラシストリップ付き、カットアウト390 mm x 40 mm (2 U) または390 mm x 20 mm (1U) 付き、ケーブルサポートブラケットの収納可能。



## Features

品番	DK 7140.535
製品説明	インチ仕様の機器取り付け面で区切られた2つのエリア間の便利でシンプルな配線に使用します。例えば、19インチ機器取り付け面のフロント側とリア側の間などです。
用途	482.6 mm (19インチ) の標準的な実装エリアに使用でき、塞ぐことと、ケーブルガイドという2つの機能を持ち合わせています (高さ1 U)
材質	鋼板製 ブラシストリップ: プラスチック、UL 94-HB
表面	塗装
塗装色	RAL 7035
取り付け用カットアウト	幅:390 mm 高さ:20 mm
寸法:	幅: 482.6 mm

# Features

高さ単位(ユニット)	1 U
1パック	1 個
純質量	0.43
総質量	0.475
関税率番号	73269098
EAN	4028177166608
E-Number Sweden	E7239716
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604