


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

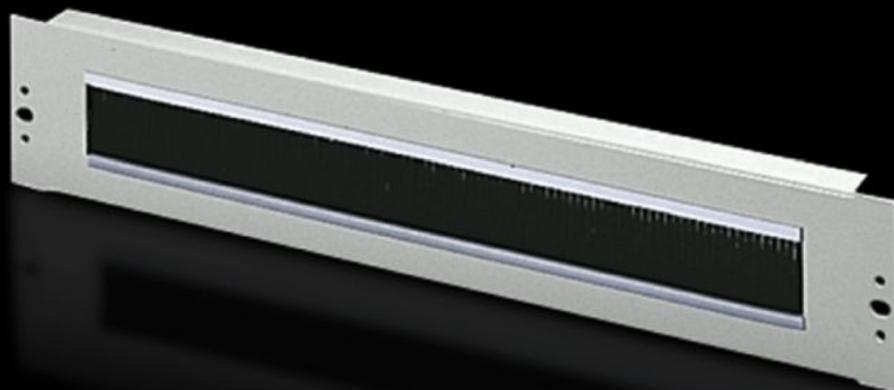

DK 7140.535

**ブラシストリップ付きケーブル引き
込みパネル**

State: 2026/06/04 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7140.535 - ブラシストリップ付きケーブル引き込みパネル 482.6 mm (19インチ)

With cut-out 390 x 20 mm (1 U) with brush insert.

Features

品番	DK 7140.535
製品説明	インチ仕様の機器取り付け面で区切られた2つのエリア間の便利でシンプルな配線に使用します。例えば、19インチ機器取り付け面のフロント側とリア側の間などにです。
用途	482.6 mm (19インチ) の標準的な実装エリアに使用でき、塞ぐことと、ケーブルガイドという2つの機能を持ち合わせています (高さ1 U)
材質	鋼板製 ブラシストリップ：プラスチック、UL 94-HB
表面	塗装
塗装色	RAL 7035 RAL 7035
取り付け用カットアウト	幅:390 mm 高さ:20 mm
寸法：	幅: 482.6 mm
高さ単位(ユニット)	1 U
1パック	1 個
純質量	0.43 kg
総質量	0.475 kg

Features

関税率番号	73269098
-------	----------

ETIM 9	EC000322
--------	----------

ECLASS 8.0	27400604
------------	----------

製品説明	DK Cable entry panel, 1 U, 482.6 mm (19"), WxH: 390x20 mm, With brush strip
------	--