
## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.



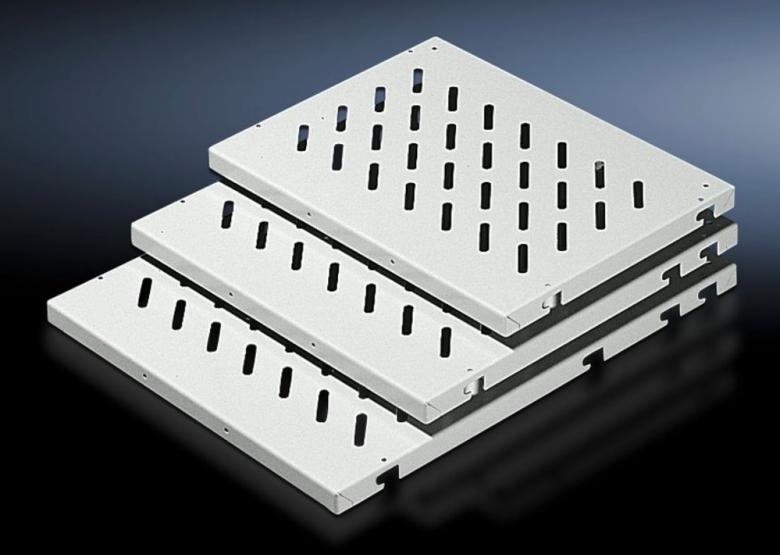

DK 7185.035

ユニットテーブル、フレーム固定式

State: 2025/11/08 (Source: rittal.com/jp-ja)



## DK 7185.035 - ユニットテーブル、フレーム固定式 エンクロージャー幅 600 mm、800 mm 用

482.6 mm (19インチ) マウント非装備のエンクロージャーへの取り付け用。

## **Features**

品番	DK 7185.035
仕様	穴付き
製品説明	フレームへの固定に使用します。482.6 mm (19インチ) マウント非 装備のエンクロージャーへの取り付け用。
メリット	位置決めピンや固定レールは、エンクロージャー奥行き方向に、25 mmピッチで取り付け可能。 ハンドル用の取り付け穴付き。
用途	482.6 mm(19インチ)マウント非装備のエンクロージャーへの取り 付けに使用します。
材質	鋼板製
表面	塗装
塗装色	RAL 7035
同梱品	スロット付きユニットテーブル 4 x 固定ボルト
取り付け方法	固定式:ユニットテーブル、50 kg、固定ボルトをシステムセクションに取り付けます 固定式:ユニットテーブル、100 kg、固定レールをシステムセクションに取り付けます 取り付け位置を奥行き方向に変更可能:システムセクションに取り付けてあるスライドレール付きユニットテーブル

© Rittal 2025

## Features

耐荷重	平面荷重 50 kg
取り付けについてのご注意	内側実装面用には、さらに2本のシステムセクションが必要になり ます
注記:	ユニットテーブルの最大奥行きは、エンクロージャー奥行き - 100 mmになります。
寸法:	幅: 671 mm 高さ: 29 mm 奥行: 500 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX VX IT TS IT 幅: 800 mm
1パック	1個
純質量	3.944
総質量	4.3
PCF/VE (Cradle to Gate)	15.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	94039910
EAN	4028177165854
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025