

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7241.005**

**光ファイバースプライスボックス、  
奥行き調整式**

State: 2026/05/22 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7241.005 - 光ファイバースプライスボックス、奥行き調整式

スプライスカセットの収納に使用します。

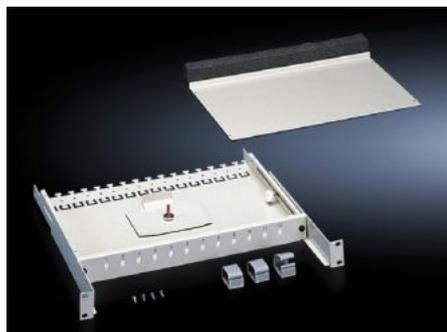

## Features

品番

DK 7241.005

製品説明

482.6 mm (19インチ) スプライスボックスは、スプライスカセットをマウントするために使われ、あらゆる482.6 mm (19インチ) マウント付きのネットワーク ディストリビューターに取り付けることができます。光ファイバー終端器ないし光ファイバーディストリビューターとして使用することができます。可変式のカセット受けは、あらゆる汎用スプライスカセットのねじれのおきない取り付けを可能にします。スプライスボックスの後ろの部分は、ケーブル引き込み用に完全に開いていて、ほこりの侵入を防ぐラバーケーブルシールが付いています。光ファイバーケーブルは、ケーブルタイやケーブルクランプで固定することができます。このスプライスボックスは、482.6 mm (19インチ) フランジの内側で、奥行き方向に100 mm まで無段階で調整することができます。さらに、スプライスボックスを482.6 mm (19インチ) フランジから完全に取り出すこともできます。予備光ファイバー用歪み緩和具2個とケーブルガイドクリップによって、あらゆる光ファイバー配線システムの問題を解決します。

材質

鋼板製

# Features

塗装色	RAL 7035
同梱品	スプライスボックス ケーブルガイドクリップ カセットカバー パッチパネル固定用アクセサリ
Number of splicing cassettes max	2
注記：	パッチパネルとスプライスカセットは納入品に含まれません
取り付け可能奥行	302 mm
高さ単位(ユニット)	1 U
1パック	1 個
純質量	3.155 kg
総質量	3.355 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	12.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC001130
ECLASS 8.0	19170113
製品説明	DK Fibre-optic splicing box, 1 U, For D: 302 mm, without pull-out, depth-variable