

Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7241.005

光ファイバースライスピックス、 奥行き調整式


State: 2026/01/31 (Source: rittal.com/jp-ja)



ERIEDHELM LOH GROUP

DK 7241.005 - 光ファイバースライスボックス、奥行き調整式

スライスカセットの収納に使えます。

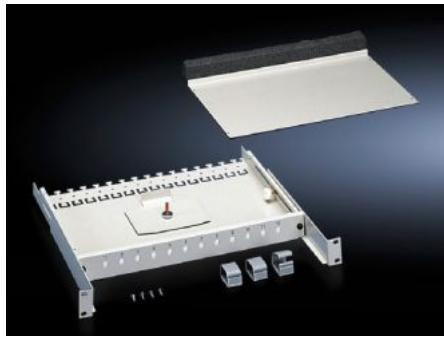

Features

品番	DK 7241.005
製品説明	<p>482.6 mm (19インチ) スライスボックスは、スライスカセットをマウントするために使われ、あらゆる482.6 mm (19インチ) マウント付きのネットワークディストリビューターに取り付けることができ、光ファイバー終端器ないし光ファイバーディストリビューターとして使用することができます。可変式のカセット受けは、あらゆる汎用スライスカセットのねじれのおきない取り付けを可能にします。スライスボックスの後ろの部分は、ケーブル引き込み用に完全に開いていて、ほこりの侵入を防ぐラバーケーブルシールが付いています。光ファイバーケーブルは、ケーブルタイやケーブルクランプで固定することができます。このスライスボックスは、482.6 mm (19インチ) フランジの内側で、奥行き方向に100 mmまで無段階で調整することができます。さらに、スライスボックスを482.6 mm (19インチ) フランジから完全に取り出すこともできます。予備光ファイバー用歪み緩和具2個とケーブルガイドクリップによって、あらゆる光ファイバー配線システムの問題を解決します。</p>
材質	鋼板製

Features

塗装色	RAL 7035
同梱品	スプライスボックス ケーブルガイドクリップ カセットカバー パッチパネル固定用アクセサリー
Number of splicing cassettes max	2
注記：	パッチパネルとスプライスカセットは納入品に含まれません
取り付け可能奥行	302 mm
高さ単位(ユニット)	1 U
1パック	1 個
純質量	3.155
総質量	3.355
PCF/VE (Cradle to Gate)	12.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94032080
EAN	4028177167049
ETIM 9	EC001130
ECLASS 8.0	19170113